

品 番	ケーブル長さ	質量 (g)
RANDX12- 6-1M-*	1000	272
RANDX12- 6-3M-*	3000	435
RANDX12- 6-5M-*	5000	610
RANDX16- 8-1M-*	1000	370
RANDX16- 8-3M-*	3000	498
RANDX16- 8-5M-*	5000	695
RANDX20-10-1M-*	1000	420
RANDX20-10-3M-*	3000	570
RANDX20-10-5M-*	5000	731
RANDX20-12-1M-*	1000	425
RANDX20-12-3M-*	3000	580
RANDX20-12-5M-*	5000	755

注) *は、キャップの色コードをご指定ください。

付属品

- ・エンドスリーブ…1個
- ・アジャストボルト M6×34L…1個
- ・スクリーニップル φ5×7L…1個

特 長

プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔操作タイプのインデックスプランジャーです。手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。

注意事項


- ・ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。また、組付けの際にも最小曲げ半径を下回らないようご注意ください、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。
- ・ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。

技術データ

使用温度 max.90℃ min.-40℃

使用例・使用方法

構成

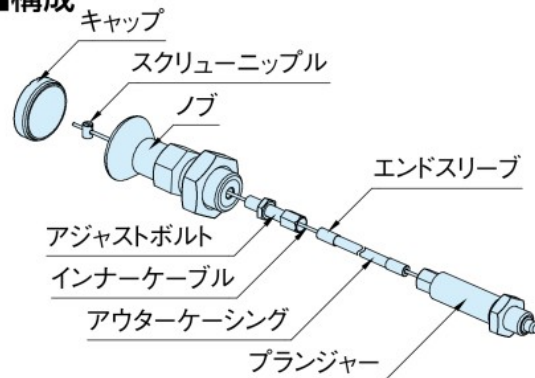

- ・スクリーニップルを任意の位置で固定し、アジャストボルトを使用してケーブルの長さや張力を調整します。
- ・余分なインナーケーブルは、適当な長さにカットしてください。
- ・取付ける板の厚みによって、**KSR**スペーサーリングをご利用できます。(P. 1311 参照)

■注文品番 (キャップの色コードをご指定ください)

RANDX12-6-1M - B

品番

色コード

※上記は品番がRANDX12-6-1M、
キャップがブラックの場合です。

色コード	キャップのカラー
B	ブラック
G	グレー
R	レッド
Y	イエロー



ブラック



グレー



レッド



イエロー