

GRL-P-U-SUS

樹脂製ガイドローラー(U型)

標準在庫品

ROHS

SUS

材質の特性
P.2231

IMAO


NEW品番
赤文字表記



GRL-P-U-SUS
(ボルト無しタイプ)



GRL-M-P-U-SUS
(ボルト付きタイプ)

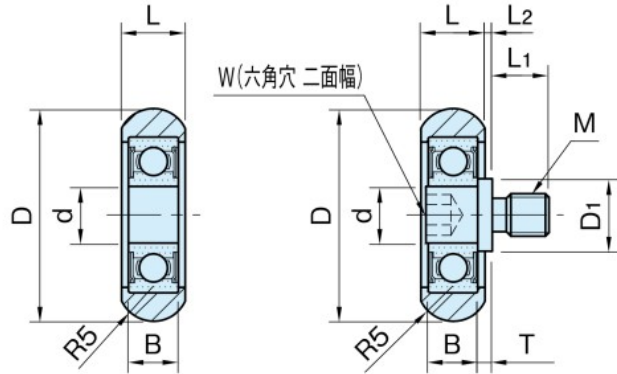

GRL-P-U-SUS

GRL-M-P-U-SUS

タイプ	本体	ベアリング	ボルト
GRL-P-U-SUS	ポリアセタール	SUS440C	—
GRL-M-P-U-SUS	ホワイト		SUS303

GRL-P-U-SUS (ボルト無しタイプ)

品番	D	L	d	B	ベアリング 品番	許容荷重 (N)	質量 (g)		
GRL1304P-U-SUS	13	5	4	4	SMR104ZZ	49	1.7		
GRL1404P-U-SUS	14						1.8		
GRL1805P-U-SUS	18		5		5		695HZZ	68.6	3.1
GRL1905P-U-SUS	19								3.3
GRL1906P-U-SUS	19	6	6	5	696HZZ	98	4.5		
GRL2006P-U-SUS	20						4.8		
GRL2406P-U-SUS	24						5.9		
GRL2506P-U-SUS	25						6.2		
GRL3008P-U-SUS	30	9	8	7	608HZZ	196	15.1		
GRL3508P-U-SUS	35						17.9		