

ワンタッチ
着脱ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップインジケータ
&スケールアクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチオイルキャップ
&ゲージアジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レールガイド
ローラーベアリング
コンポーネントスライド
レールスイッチ
ドッグダンパー
&防振部品

プランジャー

自動化
クランプワンタッチ
クランプクランプ
&ストッパーサポーター
&スパーサーワーク
グリップボルト
&ナット位置決め
部品治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器各種
サービス

HD-FKF,HD-FKR

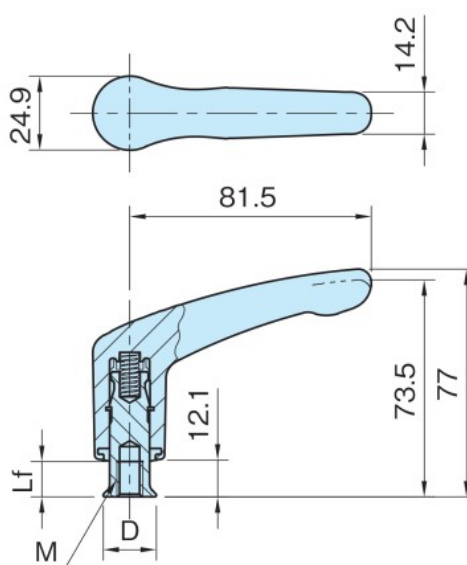
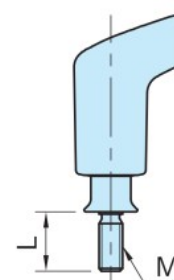
クランプレバーHD(ハイジエニックデザイン)仕様

標準在庫品

RoHS

ハイジエニック

SUS

HD-FKF
(メネジ)HD-FKR
(オネジ)HD-FKF
(メネジ)HD-FKR
(オネジ)

本体	パッキン
SUS316L 研磨仕上	エチレンプロピレンジエンゴム

HD-FKF (メネジ)

品番	M	D	Lf	歯数	質量(g)
HD-FKF 8	M 8×1.25	18	12	20	256
HD-FKF10	M10×1.5	22.3	15		255

HD-FKR (オネジ)

品番	M	D	L	歯数	質量(g)
HD-FKR 8×16	M 8×1.25	18	16	20	255
HD-FKR 8×20			20		260
HD-FKR 8×25			25		265
HD-FKR 8×30			30		270
HD-FKR 8×35			35		275
HD-FKR10×20	M10×1.5	22.3	20		285
HD-FKR10×25			25		290
HD-FKR10×30			30		295
HD-FKR10×35			35		300
HD-FKR10×40			40		305

特長

- ・切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れが付きにくく、清掃しやすいハイジエニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(P. 78 参照)
- ・別売品のHD-SWシールワッシャーと併用することで、バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品となります。食品機械、衛生機器に最適です。(P. 1855 参照)