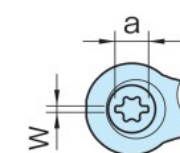
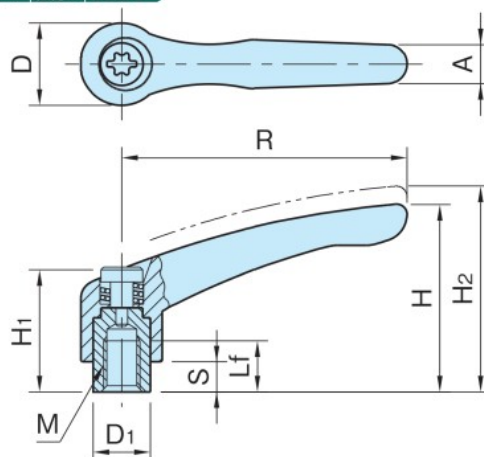
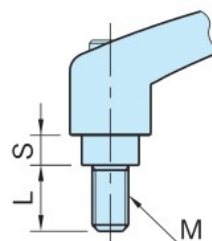


FKF-SUS,FKR-SUS クランプ レバー(SUS製)

標準在庫品 **RoHS** **SUS** 追加加工 ネジ カット ネジ 組付け P. 2200~マイナス溝とヘキサロビュラ穴の
複合溝形状FKF-SUS FKF-CR-SUS
(メネジ)FKR-SUS FKR-CR-SUS
(オネジ)★One Point
レバーメッキタイプ
オールステンレスタイプをご用意

タイプ	レバー	ネジ部
FKF-SUS FKR-SUS	SCS13 (SUS304相当) 電解研磨	SUS303
FKF-CR-SUS FKR-CR-SUS	亜鉛ダイカスト(ZDC1) クロムメッキ	

サイズ		R	M	H	D	H ₁	H ₂	D ₁	S	A	a	W	歯数
FKF-SUS FKR-SUS FKF-CR-SUS FKR-CR-SUS	5	40	M 5×0.8	31	14	24.5	34	10	4	7	5.5	1	16
	6		M 6×1										
	8	65	M 8×1.25	42.5	19	28.5	45.5	13.5	6.5	9.5			22
	10	80	M10×1.5	54.5	22	37	58.5	16	10	11			
	12	95	M12×1.75	63	27.5	43	67.5	19			13		

FKF-SUS FKF-CR-SUS (メネジ)

サイズ	規格 (適応工具の呼び)	
	○ドライバー	ヘキサロビュラ穴
FKF-SUS FKR-SUS	○5.5	No.20 (T20)
FKF-CR-SUS FKR-CR-SUS		
FKF-CR-SUS FKR-CR-SUS		
FKF-CR-SUS FKR-CR-SUS	○7(○6)	— (T27)

FKF-SUS FKF-CR-SUS (メネジ)		Lf	質量 (g)
オールSUS製 品 番	ネジ部 SUS製 品 番		
FKF 5-SUS	FKF 5-CR-SUS	9	40
FKF 6-SUS	FKF 6-CR-SUS	12	90
FKF 8-SUS	FKF 8-CR-SUS	14	130
FKF10-SUS	FKF10-CR-SUS	17	210
FKF12-SUS	FKF12-CR-SUS		

技術データ

■オネジ締付力

サイズ	FKR-SUS FKR-CR-SUS				
	5	6	8	10	12
ネ ジ 径	M5	M6	M8	M10	M12
回し半径(mm)	30	30	55	70	85
許容荷重(N)	135	215	290	445	640
許容締付力(kN)	3.1	4.3	8	12.8	18.6

