


ワンタッチ
着脱
ワンタッチ
スライドロック
レバー

ノブ
ハンドル
&グリップ
インジケータ
&スケール
アクチュエータ
ユニット
取っ手
ヒンジ
&ラッチ
オイルキャップ
&ゲージ
アジャスター
フット
&キャスタ
テンショナー
ガイド
レール
ガイド
ローラー
ベアリング
コンポーネント
スライド
レール
スイッチ
ドッグ
ダンパー
&防振部品
プランジャー
自動化
クランプ
ワンタッチ
クランプ
クランプ
&ストッパー
サポーター
&スパーサー
ワーク
グリッパー
ボルト
&ナット
位置決め
部品
治具交換
システム
ベース
パイプ
&パッキム
吊具
工場用
無線機器
各種
サービス

ELH エルゴ レバー ハンドル

標準 **在庫品** **RoHS** 材質の特性 P.2231 **追加加工** ネジカット ネジ組付け P.2200~

Original ELESA Model ERF. **elasa** ERGOSTYLE®

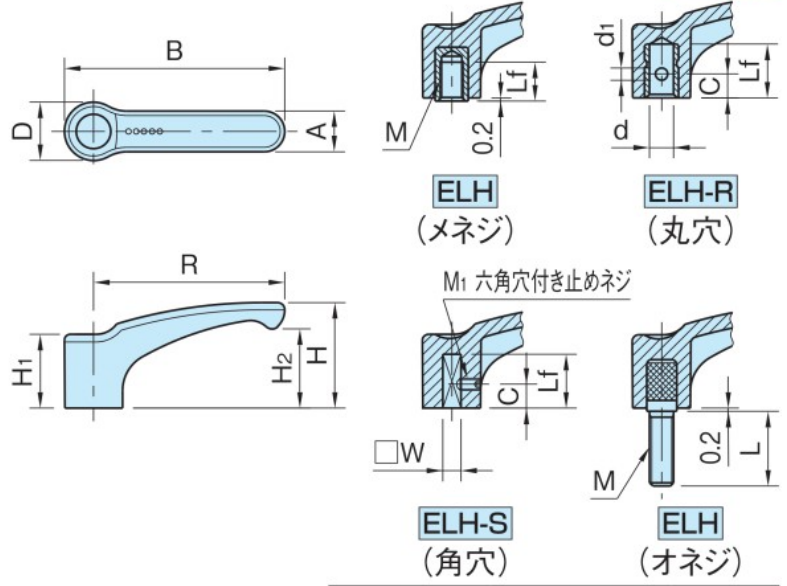

レバー	メネジ、丸穴	オネジ
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	黄銅 (カドミウム低減材)	SUM22L 亜鉛メッキ

サイズ	R	H	D	H ₁	H ₂	A	B
ELH 44	44	26.5	15.5	19	19	11	52
ELH-R 63	63	35	19	24.5	26.5	13.5	73.5
ELH-S 78	78	42	23	29.5	32	16	90.5
ELH 95	95	51.5	26.5	34	40	18	109

追加加工を承ります!

ネジカット P.2200 ネジ組付け P.2202

ELH (メネジ)

品番	M	Lf	質量 (g)
ELH44	M 6×1	12	9
ELH63	M 8×1.25	13	19
ELH78	M10×1.5	17	42
ELH95	M12×1.75	20	48

ELH-R (丸穴)

品番	d (H9)	Lf	d ₁	C	質量 (g)
ELH44- 6R	6	15	3	7	5
ELH63- 8R	8	20	4	8	11
ELH78-10R	10	25	4	9	31
ELH95-12R	12	30	5	10	37

ELH-S (角穴)

品番	W (H10)	Lf	M ₁	C	質量 (g)
ELH44- 5S	5	15	M4×0.7	7	5
ELH63- 6S	6	20		8	11
ELH78- 8S	8	25	M5×0.8	9	31
ELH95-10S	10	30		10	37

ELH (オネジ)

品番	M	L	質量 (g)
ELH44×16	M 6×1	16	13
ELH63×25	M 8×1.25	25	32
ELH63×45		45	42
ELH78×30	M10×1.5	30	61
ELH95×50	M12×1.75	50	85

注意事項
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

技術データ
使用温度 max.130℃ min.-30℃