

ワンタッチ  
着脱ワンタッチ  
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル  
& グリップインジケータ  
& スケールアクチュエータ  
ユニット

取っ手

ヒンジ  
& ラッチオイルキャップ  
& ゲージアジャスター  
フット  
& キャスタ

テンショナー

ガイド  
レールガイド  
ローラーベアリング  
コンポーネントスライド  
レールスイッチ  
ドッグダンパー  
& 防振部品

プランジャー

自動化  
クランプワンタッチ  
クランプクランプ  
& ストッパーサポーター  
& スペーサーワーク  
グリッパーボルト  
& ナット位置決め  
部品治具交換  
システム

ベース

パイプ  
& バキューム

吊具




工場用  
無線機器各種  
サービス

LB

ロックングレバー

標準 在庫品 ROPS SUS

Kipp

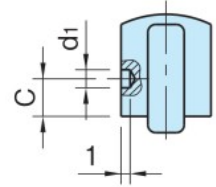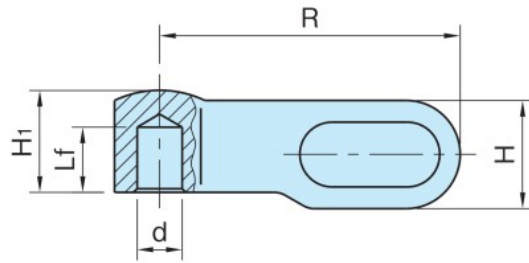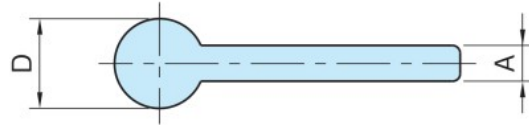

## ★One Point

防錆に優れたSUS304相当品を使用

本体

SCS13(SUS304相当)

品番	R	d (H7)	H	D	H <sub>1</sub>	Lf	A	d <sub>1</sub>	C	質量 (g)
LB30R-SUS	30	5	10.8	9	10.2	6.5	3.6	2	4	9.1
LB40R-SUS	40	6	14.4	12	13.6	8.7	4.8		5	22.2
LB50R-SUS	50	8	18	15	17	10.2	6	3	6	43

## 使用例・使用方法

取付けは、側面下穴部を追加加工してご使用ください。