

ECL (色キャップ)

| 品番 |
|----------|
| ECL32-** |
| ECL37-** |
| ECL46-** |
| ECL54-** |

ECL-GR-I (矢印キャップ)

| 品番 |
|------------|
| ECL32-GR-I |
| ECL37-GR-I |
| ECL46-GR-I |
| ECL54-GR-I |

注)**は、キャップの色コードをご指定ください。

特長

- ・アームの緩やかな曲線と先端の半球仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作ができます。
- ・ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます
- ・下穴は加工済みです。
- ・別売品のCLBボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。(P. 237 参照)
又、125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。(図②参照)

注意事項

- ・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
- ・キャップの色をご指定できますので、色コードをご指定ください。
- ・ECL-GR-I は色コードの指定ができません。
- ・キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。


使用例・使用方法

技術データ

使用温度 max.130°C min.-30°C


シャフトの固定方法

①セットスクリュー

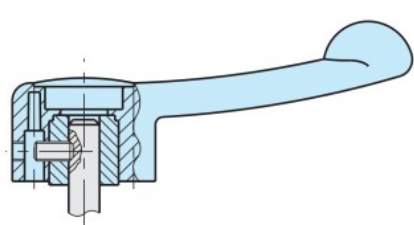

スナップ方式の方法

②ストップピン使用

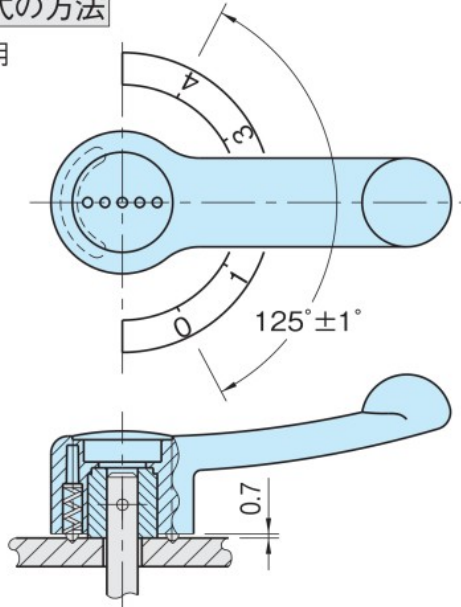



■注文品番 (キャップの色コードをご指定ください)


ECL37 - BR


| 品番 | 色コード |
|------------------------------|------|
| ※上記は品番がECL37、キャップがブラックの場合です。 | |


| 色コード | キャップのカラー |
|------|----------|
| OG | オレンジ |
| GR | グレー |
| YE | イエロー |
| LB | ライトブルー |
| BR | ブラック |
| RE | レッド |



オレンジ


グレー


イエロー


ライトブルー


ブラック


レッド

- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- レバー
- ノブ
- ハンドル&グリップ
- インジケータ&スケール
- アクチュエータユニット
- 取っ手
- ヒンジ&ラッチ
- オイルキャップ&ゲージ
- アジャスターフット&キャスタ
- テンションナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- ベアリングコンポーネント
- スライドレール
- スイッチドッグ
- ダンパー&防振部品
- プランジャー
- 自動化クランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ&ストッパー
- サポーター&スペーサー
- ワークグリップパー
- ボルト&ナット
- 位置決め部品
- 治具交換システム
- ベース
- パイプ&バキューム
- 吊具
- 工場用無線機器
- 各種サービス