

ワンタッチ
着脱ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップインジケータ
&スケールアクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチオイルキャップ
&ゲージアジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レールガイド
ローラーベアリング
コンポーネントスライド
レールスイッチ
ドッグダンパー
&防振部品

プランジャー

自動化
クランプワンタッチ
クランプクランプ
&ストッパーサポーター
&スパーサーワーク
グリップパーボルト
&ナット位置決め
部品治具交換
システム

ベース

パイプ
&パキューム

吊具

工場用
無線機器各種
サービス

SY

安全 ハンドル車

標準
在庫品

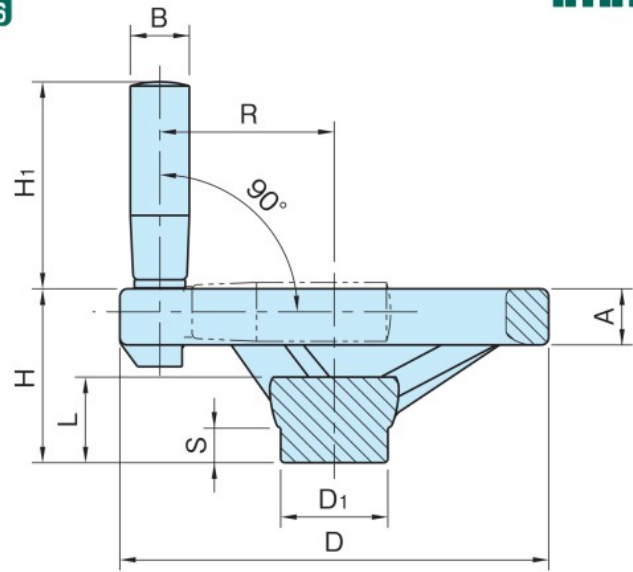
RoHS

材質の特性
P.2231

追加工可

軸穴
加工 P.2206

IMAO

★One Point
折り曲げ握りで安全

ハンドル車	握り
FC材 粉体焼付塗装 ブラック	ポリアミド ブラック

品番	D	H	A	D ₁	L	S	B	H ₁	R	質量 (g)
SY160	160	65	21	40	32	13	22	78	65	1850
SY200	200	70	25	45	36	15			85	2900
SY250	250	75	27	50	40	18	28	97	105	4200

特長

- 指かけ付きリム形状です。
- 握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。(P. 408 参照)

追加工を承ります!

