

STG-SOFT

シフト グリップ ソフト

標準 在庫品

RoHS

ソフト感触


材質の特性
P.2231

Original ELESA Model IEL+x SOFT **el esa**



STG-SOFT

STG-R-SOFT

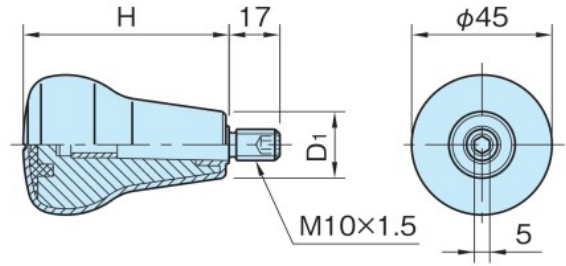

グリップ	シャンク
ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック	SUM22L 亜鉛メッキ

★One Point—
ソフトタッチで、握り易い

アルミリングなし	アルミリング仕様	D ₁	H	質量 (g)
品番	品番			
STG47×10-SOFT	—	28	47	80
STG65×10-SOFT	STG65×10R-SOFT	23	65	99

特長

- ・グリップは回転します。
- ・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
- ・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
- ・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
- ・**STG-R-SOFT**タイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。

技術データ

使用温度 max.80°C min.0°C

ワンタッチ
着脱
ワンタッチ
スライドロック
レバー
ノブ
ハンドル
&グリップ
インジケータ
&スケール
アクチュエータ
ユニット
取っ手
ヒンジ
&ラッチ
オイルキャップ
&ゲージ
アジャスター
フット
&キャスタ
テンショナー
ガイド
レール
ガイド
ローラー
ベアリング
コンポーネント
スライド
レール
スイッチ
ドッグ
ダンパー
&防振部品
ブランチャー
自動化
クランプ
ワンタッチ
クランプ
クランプ
&ストッパー
サポーター
&スペーサー
ワーク
グリップパー
ボルト
&ナット
位置決め
部品
治具交換
システム
ベース
パイプ
&バキューム
吊具
工場用
無線機器
各種
サービス