

RG-S

回転 グリップ


標準 在庫品 **RoHS** 材質の特性 P.2231

Original ELESA Model I.701+x, I.731+x, I.741+x **eleSa**


- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- レバー
- ノブ
- ハンドル&グリップ
- インジケータ&スケール
- アクチュエータユニット
- 取っ手
- ヒンジ&ラッチ
- オイルキャップ&ゲージ
- アジャスターフット&キャスタ
- テンショナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- ベアリングコンポーネント
- スライドレール
- スイッチドッグ
- ダンパー&防振部品
- プランジャー
- 自動化クランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ&ストッパー
- サポーター&スペーサー
- ワークグリッパー
- ボルト&ナット
- 位置決め部品
- 治具交換システム
- ベース
- パイプ&パキューム
- 吊具
- 工場用無線機器
- 各種サービス




RG-S

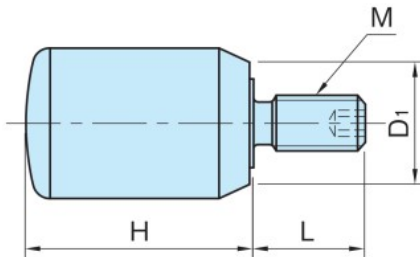


RG-S

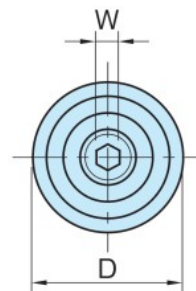


RG-SD

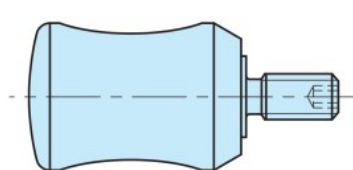


RG-SD

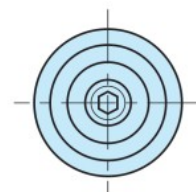

RG-SD-M

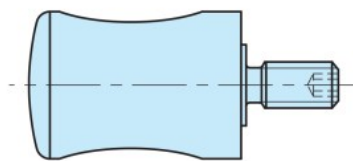

RG-SD-M

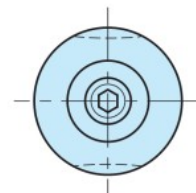

タイプ	グリップ	シャンク
RG-S	ポリアミド つや消しブラック	SUM22L 亜鉛メッキ
RG-SD		SUM24L 亜鉛メッキ
RG-SD-M		

RG-S

品番	D	M	D ₁	H	L	W	質量 (g)
RG20S	13.5	M5×0.8	11	20	10	2.5	10
RG23S	16		12.5	23			12

RG-SD

品番	D	M	D ₁	H	L	W	質量 (g)
RG20SD	13.5	M5×0.8	11	20	10	2.5	9
RG23SD	16		12.5	23			11