

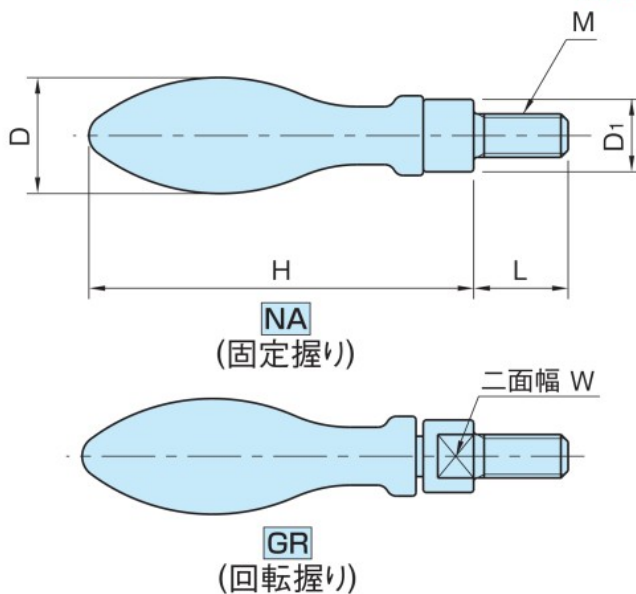
## NA,GR

## エンプラ製 握り、エンプラ 回転 握り

 標準  
在庫品

**RoHS**

 材質の特性  
P.2231

**IMAO**

**NA**  
(固定握り)

**GR**  
(回転握り)

| グリップ            | シャンク            |
|-----------------|-----------------|
| ポリプロピレン<br>ブラック | SUM22<br>クロムメッキ |

| 固定握り<br>品番  | 回転握り<br>品番  | D  | M        | D <sub>1</sub> | H   | L  | W<br>注) | 質量<br>(g) |
|-------------|-------------|----|----------|----------------|-----|----|---------|-----------|
| <b>NA16</b> | <b>GR16</b> | 16 | M 6×1    | 10             | 54  | 13 | 8       | 18        |
| <b>NA20</b> | <b>GR20</b> | 20 | M 8×1.25 | 13             | 67  | 15 | 10      | 30        |
| <b>NA25</b> | <b>GR25</b> | 25 | M10×1.5  | 16             | 86  | 18 | 13      | 60        |
| <b>NA32</b> | <b>GR32</b> | 32 | M12×1.75 | 20             | 108 | 20 | 17      | 105       |

注) WはGRの寸法です。

 ワンタッチ  
着脱

 ワンタッチ  
スライドロック

レバー

ノブ

**ハンドル  
&グリップ**

 インジケータ  
&スケール

 アクチュエータ  
ユニット

取っ手

 ヒンジ  
&ラッチ

 オイルキャップ  
&ゲージ

 アジャスター  
フット  
&キャスト

テンショナー

 ガイド  
レール

 ガイド  
ローラー

 ベアリング  
コンポーネント

 スライド  
レール

 スイッチ  
ドッグ

 ダンパー  
&防振部品

ブランジャー

 自動化  
クランプ

 ワンタッチ  
クランプ

 クランプ  
&ストッパー

 サポーター  
&スペーサー

 ワーク  
グリップパー

 ボルト  
&ナット

 位置決め  
部品

 治具交換  
システム

ベース

 パイス  
&バキューム

吊具

 工場用  
無線機器

 各種  
サービス