

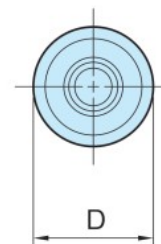
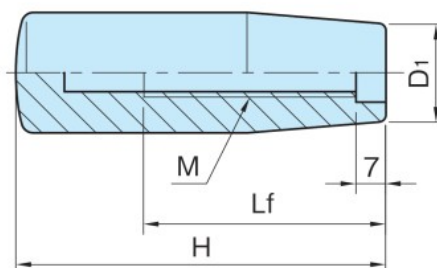
PGPA

ピラー グリップ

 標準
在庫品

RoHS

 材質の特性
P.2231

 Original ELESA Model I.780 **elasa**

本体

 ポリアミド
(ガラス繊維強化)
つや消しブラック

品番	D	M	D ₁	H	Lf	質量 (g)
PGPA65-M 8	24.5	M 8×1.25	20.5	65	30	34
PGPA65-M10		M10×1.5			40	
PGPA80-M 8	26.5	M 8×1.25	21	80	55	45
PGPA80-M10		M10×1.5				
PGPA80-M12		M12×1.75				
PGPA90-M10	28.5	M10×1.5	22.5	90	58	50
PGPA90-M12		M12×1.75				

注意事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

技術データ

使用温度 max.110°C min.-20°C

 ワンタッチ
着脱

 ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

**ハンドル
&グリップ**

 インジケータ
&スケール

 アクチュエータ
ユニット

取っ手

 ヒンジ
&ラッチ

 オイルキャップ
&ゲージ

 アジャスター
フット
&キャスタ

テンションナー

 ガイド
レール

 ガイド
ローラー

 ベアリング
コンポーネント

 スライド
レール

 スイッチ
ドッグ

 ダンパー
&防振部品

ブランジャー

 自動化
クランプ

 ワンタッチ
クランプ

 クランプ
&ストッパー

 サポーター
&スパーサー

 ワーク
グリップパー

 ボルト
&ナット

 位置決め
部品

 治具交換
システム

ベース

 パイス
&バキューム

吊具

 工場用
無線機器

 各種
サービス