

NDQ


角パイプ用ジョイント

標準在庫品

RoHS

材質の特性
P.2231

Original ELESsa Model ND.Q **elesa**

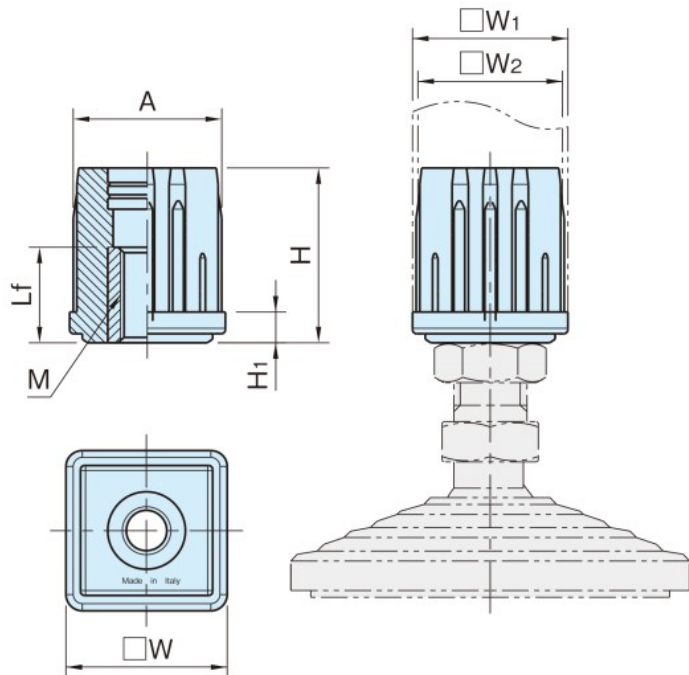

本体	インサート
ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	黄銅 (カドミウム低減材) ニッケルメッキ

品番	W	W ₁	W ₂	M	Lf	H ₁	H	A	許容荷重(静荷重) (kN)	質量 (g)	
NDQ30×1.5-M10	30	30	27	M10×1.5	15	6	33	27.5	17	56	
NDQ30×1.5-M12				M12×1.75	18					51	
NDQ30×1.5-M16				M16×2	20					38	
NDQ40×2 -M10	40	40	36	M10×1.5	15	8	43	36.5	18	85	
NDQ40×2 -M12				M12×1.75	18					80	
NDQ40×2 -M16				M16×2	20					67	
NDQ50×2 -M16	50	50	46	M16×2	20	10	55	46.5	20	156	
NDQ50×2 -M20				M20×2.5	30					132	
NDQ50×2.5-M16			45	M16×2	20			45.5		152	
NDQ50×2.5-M20				M20×2.5	30					128	

技術データ

使用温度 max.120℃ min.-30℃

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

ブランジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スパーサー

ワーク
グリップ

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス