


TC-CEP

オート ローテーション タイトナー

標準在庫品 

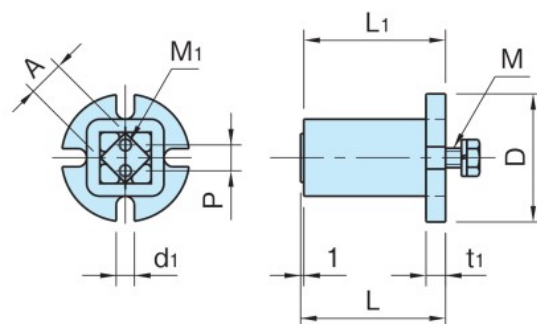

★One Point
正・逆両方向に使用可能

本体	インサート	弾性体
FCD400 ハンマー-ton塗装 グレー	アルミ (A6060)	天然ゴム


品番	最大トルク (N・m)	M ₁	P	A	L	D	t ₁	L ₁	M	d ₁ (注)	締付けトルク (N・m)	質量 (g)
TC-CEP20	13.6	M 6×1 深さ14L	10	15	57	50	8	56	M 8×1.25	9	25	300
TC-CEP30	34		12	18	70	60	10	69	M10×1.5		49	460
TC-CEP40	103	M10×1.5深さ25L	20	27	97	80	15	96	M12×1.75	11	89	1400

注) d₁は素材寸法で、鋳肌のテーパ形状です。

特長

- ・構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。
- ・騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く磨耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。
- ・汚れに強く、水と日光に高い耐性があります。
- ・ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。

使用例・使用方法

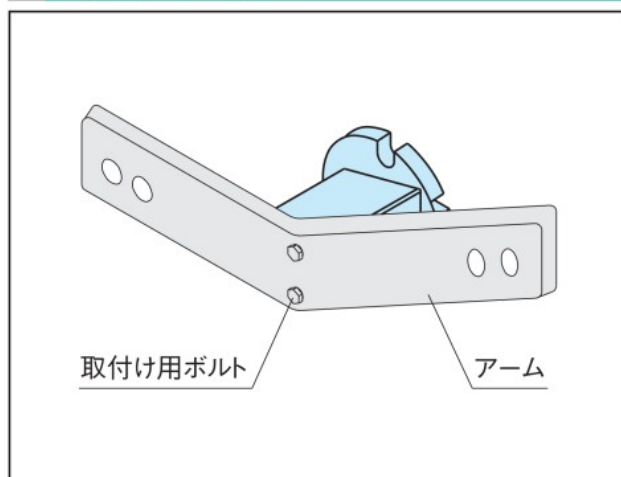

技術データ

使用温度 max.80℃ min.-40℃

注意事項

TC-CEP20 TC-CEP30 のアーム固定には低頭小径ボルトをご使用ください。

参照ページ

特性については「オートローテーションタイトナー」をご覧ください。(P. 993 参照)

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

ブランジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スパーサー

ワーク
グリップパー

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス