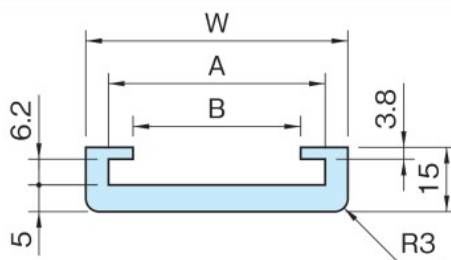


CRC

C650型ガイドレール、C675型ガイドレール

標準
在庫品

RHS

材質の特性
P.1026追加加工
切断
穴加工 P.2224

取付図

IMAO

本体

超高分子量ポリエチレン
(UHMWPE)
ホワイト

★One Point

食品・医療関連に最適なホワイトをご用意

品番	A	W	B	質量 (g/m)	定寸 (m)	適用 鋼材
CRC650	50.5	61	39	440	2	6t×50
CRC675	75.5	85	65	545		6t×75

※切断賃 720/カット(円)

注意事項

・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。
(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送り
しておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材
が必要な場合はご連絡願います。)

 
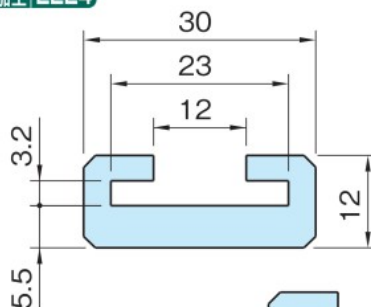
・製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。
(在庫品の為、定寸長さの変位量大きい場合があります。)
・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
・追加加工を承ります。(P. 2224 参照)

CRC

K型ガイドレール

標準
在庫品

RHS

材質の特性
P.1026追加加工
切断
穴加工 P.2224

取付図

IMAO

本体

超高分子量ポリエチレン
(UHMWPE)
ホワイト

★One Point

食品・医療関連に最適なホワイトをご用意

品番	質量 (g/m)	定寸 (m)	適用 鋼材
CRC322	220	2	3t×22

※切断賃 720/カット(円)

注意事項

・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。
(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送り
しておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材
が必要な場合はご連絡願います。)

・製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。
(在庫品の為、定寸長さの変位量大きい場合があります。)
・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
・追加加工を承ります。(P. 2224 参照)