


GRL-SH1-V

ガイドローラー (V型、シングルベアリング)

標準在庫品 

IMAO

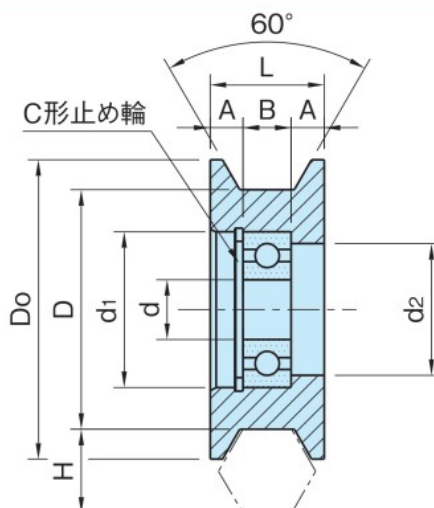

★One Point

中荷重仕様
キズに強い焼入れタイプ

本体	ベアリング・止め輪
SCM435 四三酸化鉄皮膜 HRC40~45	スチール

品番	D0	D	H	L	d	d1	d2	A	B	ベアリング 品番	質量 (g)	適用する ローラーピン			
GRL50SH1-V	50	40	14	19	10	26	22	5.5	8	6000ZZ	175	RLP1008F	RLP1008	RLP10E	RLP10S
GRL60SH1-V	60	47	17	23	12	32	26	6.5	10	6201ZZ	295	RLP1210F	RLP1210	RLP12E	RLP12S

特長

- ・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
- ・中荷重仕様です。
- ・レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
- ・焼入れ品のため、耐摩耗性があり、切り粉等の異物
かみこみによる損傷を防止します。

関連製品ページ

適用するローラーピン

[RLP-F](#) フランジ付きローラーピン (P. 1101 参照)[RLP](#) ローラーピン (P. 1104 参照)[RLP-S](#) ローラーピン (同心) (P. 1102 参照)[RLP-E](#) ローラーピン (偏心) (P. 1103 参照)

技術データ

ベアリングの定格荷重

ベアリング 品番	基本動定格荷重 Cr(N)	基本静定格荷重 Cor(N)
6000ZZ	4550	1970
6201ZZ	6800	3050