

GRL-V

ガイドローラー(V型、ダブルベアリング)

標準在庫品 **RHS** **SUS**

IMAO




GRL-S-V
(スチール製)



GRL-SH-V
(スチール製、焼入れ品)



GRL-V-SUS
(SUS製)

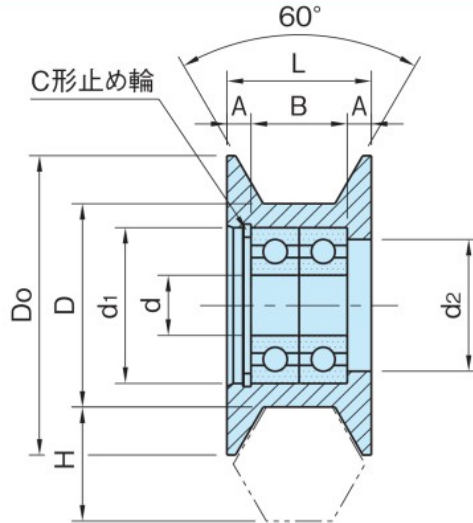

タイプ	本体	ベアリング	止め輪
GRL-S-V	S45C 無電解ニッケルメッキ	スチール	スチール
GRL-SH-V	SCM435 四三酸化鉄皮膜 HRC40~45		
GRL-V-SUS	SUS303	SUS440C	SUS304

★One Point
重荷重仕様
キズに強い焼入れタイプもご用意

サイズ	Do	D	H	L	d	d ₁	d ₂	A	B	ベアリング 品番	質量 (g)	
GRL-S-V	30	30	22	14	18	6	17	13	3	12	606ZZ×2	50
	40	40	28	17	23	8	22	18	4.5	14	608ZZ×2	115
GRL-SH-V	50	50	34	19	24	10	26	22	4	16	6000ZZ×2	200
GRL-V-SUS	60	60	41	24	32	12	32	26	6	20	6201ZZ×2	375
	70	70	46	30	39	15	35	29	8.5	22	6202ZZ×2	550

スチール製 品番	スチール製、焼入れ品 品番	SUS製 品番	適用する ローラーボルト
GRL30S-V	—	—	RLB0612
GRL40S-V	—	GRL40-V-SUS	RLB0814
GRL50S-V	GRL50SH-V	GRL50-V-SUS	RLB1016
GRL60S-V	GRL60SH-V	GRL60-V-SUS	RLB1220
GRL70S-V	—	—	RLB1522

特長

- 各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
- 重荷重仕様です。
- ローラーは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。
- 焼入れ品は耐摩耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。

関連製品ページ

RLBローラーボルト(P. 1097 参照)

技術データ

ベアリングの定格荷重

ベアリング 品番	基本動定格荷重 Cr(N)	基本静定格荷重 Cor(N)
606ZZ×2	3660	1360
608ZZ×2	5340	2200
6000ZZ×2	7370	3190
6201ZZ×2	11010	4940
6202ZZ×2	12390	5990

ワンタッチ
着脱
ワンタッチ
スライドロック
レバー
ノブ
ハンドル
&グリップ
インジケータ
&スケール
アクチュエータ
ユニット
取っ手
ヒンジ
&ラッチ
オイルキャップ
&ゲージ
アジャスター
フット
&キャスタ
テンショナー
ガイド
レール
ガイド
ローラー
ベアリング
コンポーネント
スライド
レール
スイッチ
ドッグ
ダンパー
&防振部品
プランジャー
自動化
クランプ
ワンタッチ
クランプ
クランプ
&ストッパー
サポーター
&スペーサー
ワーク
グリップパー
ボルト
&ナット
位置決め
部品
治具交換
システム
ベース
パイプ
&バキューム
吊具
工場用
無線機器
各種
サービス