

CTG-BR

ウレタンローラー(軽荷重タイプ)




標準 在庫品




CTG-BR
(ツバ無しタイプ)



CTG-BR-D
(両ツバタイプ)

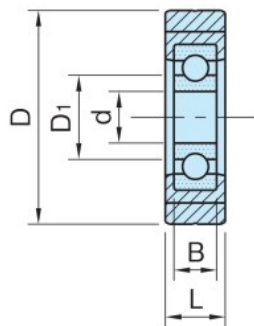

CTG-BR
(ツバ無しタイプ)

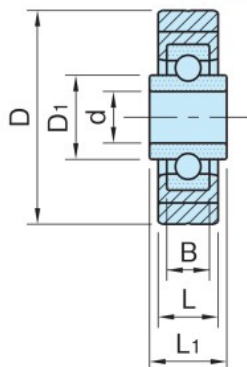

CTG-BR-D
(両ツバタイプ)

★One Point
軽荷重仕様
走行音が静かです

本体	ベアリング
ポリウレタン ショアA95 ブラック	スチール 両ゴムシール

CTG-BR (ツバ無しタイプ)

品番	D	L	d	D ₁	B	ベアリング 品番	質量 (g)	適用する ローラーピン
CTG-BR20	20	8	6	8.6	5	696-2RS	5	RLP0605
CTG-BR25	25	9		10.3	6	626-2RS	10	RLP0606
CTG-BR30	30	11	8	12	7	608-2RS	17	RLP0807
CTG-BR35	35			20				
CTG-BR40	40	12	10	14	8	6000-2RS	30	RLP1008
CTG-BR45	45	14	12	16.8	10	6201-2RS	50	RLP1210
CTG-BR50	50			56				
CTG-BR55	55	15	15	20	11	6202-2RS	70	RLP1511
CTG-BR60	60			77				

CTG-BR-D (両ツバタイプ)

品番	D	L	d	D ₁	L ₁	B	特殊ベアリング タイプ	質量 (g)	適用する ローラーピン
CTG-BR20D	20	8	6	8.6	11	5	696-2RS	7	RLP0611
CTG-BR25D	25	9		-0.02	9.3	12	6	626-2RS	
CTG-BR30D	30	11	8	12	15	7	608-2RS	21	RLP0813
CTG-BR35D	35			-0.04	24				
CTG-BR40D	40	12	10	14	16	8	6000-2RS	34	RLP1016
CTG-BR45D	45	14	12	18.3	18	10	6201-2RS	60	RLP1216
CTG-BR50D	50			66					
CTG-BR55D	55	15	15	21.6	19	11	6202-2RS	82	RLP1517
CTG-BR60D	60			90					