


## RS35D-M


## スライドレール(ディスコネクトロック手動・オーバートラベル)

標準在庫品 

**IMAO**

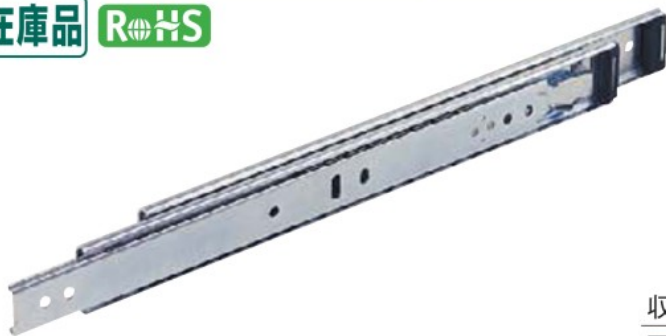

キャビネット、中間、ドロワーメンバー	リテーナ	ボール
SPCC 電気亜鉛メッキ (光沢クロメート)	SECC	炭素鋼球3/16"

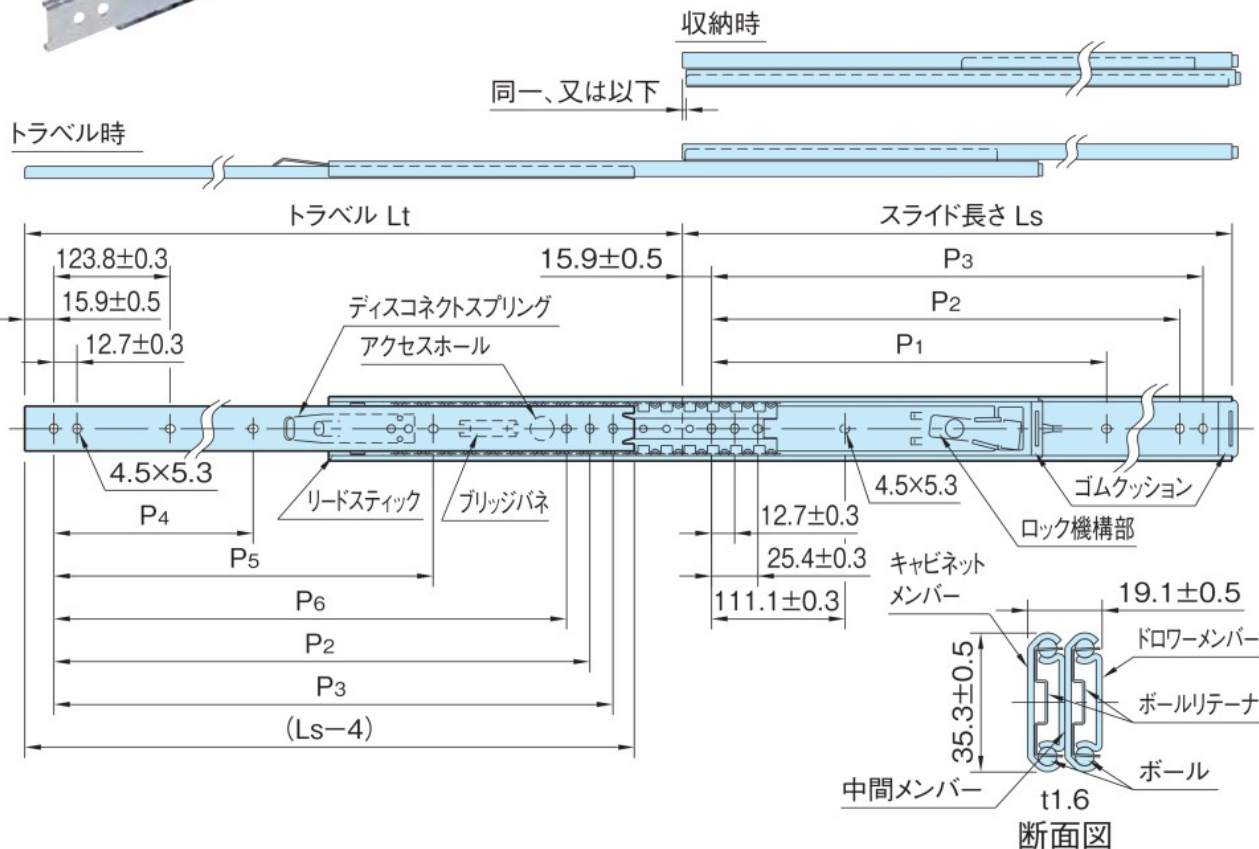

品番	Ls (±0.8)	Lt (±3)	P1 (±0.3)	P2 (±0.3)	P3 (±0.3)	P4 (±0.3)	P5 (±0.3)	P6 (±0.3)	定格荷重 (N/ペア)	質量 (g/本)
RS35D-12M	304.8	327.2	—	260.3	273.0	—	—	—	623	600
RS35D-14M	355.6	377.9	—	311.1	323.8	—	—	298.4	586	700
RS35D-16M	406.4	428.7	250.8	361.9	374.6	—	—	349.2	555	800
RS35D-18M	457.2	479.5	301.6	412.7	425.4	212.7	—	400.0	516	900
RS35D-20M	508.0	530.3	352.4	463.5	476.2	238.1	365.1	450.8	475	1000
RS35D-22M	558.8	581.2	403.2	514.3	527.0	263.5	415.9	501.6	444	1100
RS35D-24M	609.6	631.9	454.0	565.1	577.8	288.9	466.7	552.4	413	1200
RS35D-26M	660.4	682.7	504.8	615.9	628.6	314.3	517.5	603.2	382	1300
RS35D-28M	711.2	733.5	555.6	666.7	679.4	339.7	568.3	654.0	355	1400

### 特長

- ・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中間・ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作することでロックが解除され、ドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時と同じです。
- ・ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
- ・3段引きのオーバートラベルタイプです。
- ・緩衝ストップの為にゴムクッションが付いております。

### 注意事項

取付けネジは、M4バインドネジ又はトラスネジをご使用ください。

### 参照ページ

各名称・機能について(P. 1136 参照)

ワンタッチ  
着脱

ワンタッチ  
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル  
& グリップ

インジケータ  
& スケール

アクチュエータ  
ユニット

取っ手

ヒンジ  
& ラッチ

オイルキャップ  
& ゲージ

アジャスター  
フット  
& キャスタ

テンショナー

ガイド  
レール

ガイド  
ローラー

ベアリング  
コンポーネント

スライド  
レール

スイッチ  
ドッグ

ダンパー  
& 防振部品

プランジャー

自動化  
クランプ

ワンタッチ  
クランプ

クランプ  
& ストップ

サポーター  
& スペーサー

ワーク  
グリップ

ボルト  
& ナット

位置決め  
部品

治具交換  
システム

ベース

パイプ  
& バキューム

吊具

工場用  
無線機器

各種  
サービス