

VD1

防振ゴム(両側オネジ)

標準在庫品

RoHS

SUS

Original ELES A Model DVA


eles a



VD1



VD1-SUS

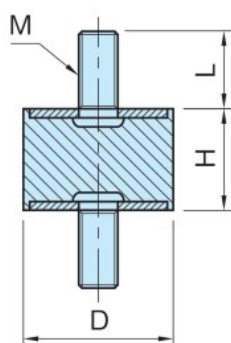

タイプ	本体	オネジ
VD1	天然ゴム (NR) ショア A55±5	SS400 亜鉛メッキ
VD1-SUS	ブラック	SUS304

スチール製 品番	SUS製 品番	D	H	M	L	最大荷重 (N)	最大たわみ (mm)	バネ定数 (N/mm)	質量 (g)
VD1-0808M 3	VD1-0808M 3-SUS	8	8	M 3×0.5	6	85	2	43	1
VD1-1010M 4	VD1-1010M 4-SUS	10	10	M 4×0.7	10	100	2.5	40	2
VD1-1015M 4	VD1-1015M 4-SUS	10	15	M 4×0.7	10	100	3.75	26	3
VD1-1508M 4	VD1-1508M 4-SUS	15	8	M 4×0.7	10	537	2	269	5
VD1-1510M 4	VD1-1510M 4-SUS	15	10	M 4×0.7	10	325	2.5	130	6
VD1-1515M 4	VD1-1515M 4-SUS	15	15	M 4×0.7	10	280	3.75	75	7
VD1-1520M 4	VD1-1520M 4-SUS	15	20	M 4×0.7	10	234	5	47	8
VD1-2015M 6	VD1-2015M 6-SUS	20	15	M 6×1	18	479	3.75	128	18
VD1-2020M 6	VD1-2020M 6-SUS	20	20	M 6×1	18	430	5	86	25
VD1-2025M 6	VD1-2025M 6-SUS	20	25	M 6×1	18	433	6.25	69	20
VD1-2515M 6	VD1-2515M 6-SUS	25	15	M 6×1	18	1068	3.75	285	28
VD1-2520M 6	VD1-2520M 6-SUS	25	20	M 6×1	18	620	5	124	31
VD1-2525M 6	VD1-2525M 6-SUS	25	25	M 6×1	18	529	6.25	85	35
VD1-2530M 6	VD1-2530M 6-SUS	25	30	M 6×1	18	524	7.5	70	38
VD1-3015M 8	VD1-3015M 8-SUS	30	15	M 8×1.25	20	2080	3.75	555	45
VD1-3020M 8	VD1-3020M 8-SUS	30	20	M 8×1.25	20	1067	5	213	50
VD1-3030M 8	VD1-3030M 8-SUS	30	30	M 8×1.25	20	1055	7.5	141	57
VD1-4020M 8	VD1-4020M 8-SUS	40	20	M 8×1.25	23	2430	5	486	80
VD1-4030M 8	VD1-4030M 8-SUS	40	30	M 8×1.25	23	1574	7.5	210	95
VD1-4040M 8	VD1-4040M 8-SUS	40	40	M 8×1.25	23	1397	10	140	100
VD1-5020M10	VD1-5020M10-SUS	50	20	M10×1.5	28	4100	5	820	130
VD1-5030M10	VD1-5030M10-SUS	50	30	M10×1.5	28	3300	7.5	440	184
VD1-5040M10	VD1-5040M10-SUS	50	40	M10×1.5	28	2130	10	213	170
VD1-5045M10	VD1-5045M10-SUS	50	45	M10×1.5	28	2046	11.25	182	180
VD1-5050M10	VD1-5050M10-SUS	50	50	M10×1.5	28	2188	12.5	175	195

参照ページ

選定に関する製品情報および注意事項は、「防振ゴム
使用の手引き」をご覧ください。(P. 1194 参照)

ワンタッチ
着脱ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップインジケータ
&スケールアクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチオイルキャップ
&ゲージアジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レールガイド
ローラーベアリング
コンポーネントスライド
レールスイッチ
ドッグダンパー
&防振部品

プランジャー

自動化
クランプワンタッチ
クランプクランプ
&ストッパーサポーター
&スパーサーワーク
グリップボルト
&ナット位置決め
部品治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器各種
サービス