


LBST-A, LBSTH-A

六角穴 ボール プランジャー(ロングロック付)

標準 **在庫品** **RoHS**



LBSTH-A
(重荷重用
識別:2本ライン)

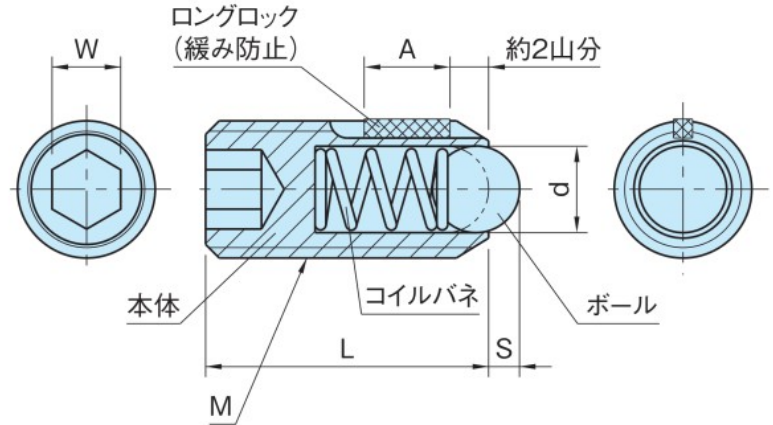

★One Point
ロングロックが緩み防止になります

本体	コイルバネ	ボール	ロングロック
SUM22L 四三酸化鉄皮膜	SWPA	SUJ2 HRC56~60	ポリアミド

軽荷重用 (ライン無し)		重荷重用 (2本ライン)		M	d	L	S	W	A	モーメント(N・m)		質量 (g)
品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大							取付け	取外し	
LBST 3A	1.5~ 3	LBSTH 3A	5~ 7	M 3×0.5	1.5	9	0.5	1.5	4	0.1	0.07	0.23
LBST 4A	4 ~ 10	LBSTH 4A	12~ 22	M 4×0.7	2.5	10	0.8	2	5	0.18	0.12	0.46
LBST 5A	6 ~ 11	LBSTH 5A	19~ 30	M 5×0.8	3	14	0.9	2.5	6	0.12	0.08	1.27
LBST 6A	9 ~ 13	LBSTH 6A	28~ 40	M 6×1	3.5	15	1	3	7	0.44	0.21	2
LBST 8A	15 ~ 30	LBSTH 8A	47~ 73	M 8×1.25	5	18	1.5	4	8	1.1	0.38	4
LBST10A	20 ~ 35	LBSTH10A	66~100	M10×1.5	6	23	2	5	9	1.3	0.6	8
LBST12A	30 ~ 55	LBSTH12A	66~120	M12×1.75	8	26	2.5	6	10	2	1.3	12
LBST16A	65 ~125	LBSTH16A	90~180	M16×2	10	33	3.5	8	14	3.9	3	31

- 特長**
- 製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
LBSTH-A:2本ライン
 - 緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

使用例・使用方法
別売の **BLB** ボールボタンとセットでご利用いただけます。
(P. 1232 参照)

技術データ
耐熱温度 80℃

ワンタッチ
着脱
ワンタッチ
スライドロック
レバー
ノブ
ハンドル
&グリップ
インジケータ
&スケール
アクチュエータ
ユニット
取っ手
ヒンジ
&ラッチ
オイルキャップ
&ゲージ
アジャスター
フット
&キャスタ
テンショナー
ガイド
レール
ガイド
ローラー
ベアリング
コンポーネント
スライド
レール
スイッチ
ドッグ
ダンパー
&防振部品
プランジャー
自動化
クランプ
ワンタッチ
クランプ
クランプ
&ストッパー
サポーター
&スペーサー
ワーク
グリップパー
ボルト
&ナット
位置決め
部品
治具交換
システム
ベース
パイプ
&バキューム
吊具
工場用
無線機器
各種
サービス