


LBSU,LBSUH

ボール プランジャー(ロングロック付)


標準在庫品 RoHS SUS




LBSUH
(重荷重用)
識別:2本ライン

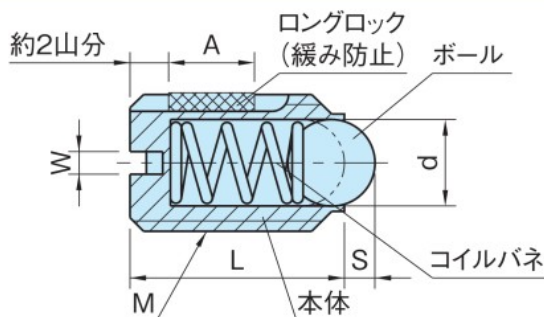

ネジ径: M3~M6

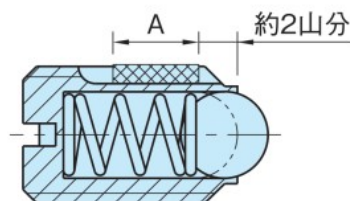

ネジ径: M8~M16

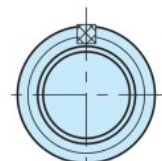

★One Point

ロングロックが緩み防止になります

本体	コイルバネ	ボール	ロングロック
SUS303	SUS302WPA	SUS420 HRC55	ポリアミド

軽荷重用 (ライン無し)		重荷重用 (2本ライン)		M	d	L	S	W	A	モーメント(N・m)		質量(g)
品番	荷重(N) 最小~最大	品番	荷重(N) 最小~最大							取付け	取外し	
LBSU 3	1.5 ~ 3	LBSUH 3	5 ~ 7	M 3×0.5	1.5	7	0.5	0.4	4	0.1	0.07	0.2
LBSU 4	4 ~ 10	LBSUH 4	12 ~ 22	M 4×0.7	2.5	9	0.8	0.6	5	0.18	0.12	0.6
LBSU 5	6 ~ 11	LBSUH 5	19 ~ 30	M 5×0.8	3	12	0.9	0.8	6	0.12	0.08	0.9
LBSU 6	9 ~ 13	LBSUH 6	28 ~ 40	M 6×1	3.5	14	1	1	7	0.43	0.21	1.5
LBSU 8	15 ~ 30	LBSUH 8	47 ~ 73	M 8×1.25	5	16	1.5	1.2	8	1.09	0.37	3.5
LBSU10	20 ~ 35	LBSUH10	66 ~ 100	M10×1.5	6	19	2	1.6	9	1.36	0.62	7
LBSU12	30 ~ 55	LBSUH12	66 ~ 120	M12×1.75	8	22	2.5	2	10	2.03	1.36	10
LBSU16	65 ~ 125	LBSUH16	90 ~ 180	M16×2	10	24	3.5	2.5	14	3.95	2.95	24

特長

- 製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
LBSUH:2本ライン
- 緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

使用例・使用方法

別売の **BLB** ボールボタンとセットでご利用いただけます。
(P. 1232 参照)

技術データ

耐熱温度 80℃

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

プランジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スペーサー

ワーク
グリップ

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス