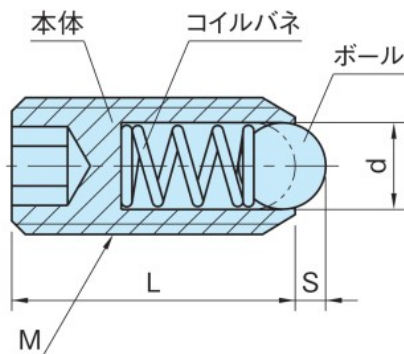
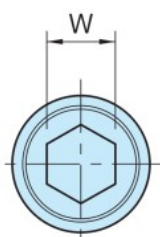


BSU-A,BSUH-A 六角穴 ボール プランジャー

標準 在庫品 **RoHS** **SUS** 耐熱 180°C**BSUH-A**
(重荷重用
識別:2本ライン)★One Point
オールステンレス製

本体	コイルバネ	ボール
SUS303	SUS302WPA	SUS420 HRC55

軽荷重用 (ライン無し)		重荷重用 (2本ライン)		M	d	L	S	W	質量 (g)
品番	荷重 (N) 最小~最大	品番	荷重 (N) 最小~最大						
BSU 3A	1.5~ 3	BSUH 3A	5~ 7	M 3×0.5	1.5	9	0.5	1.5	0.2
BSU 4A	4 ~ 10	BSUH 4A	12~ 22	M 4×0.7	2.5	10	0.8	2	0.5
BSU 4AL		—	—			16			0.9
BSU 5A	6 ~ 11	BSUH 5A	19~ 30	M 5×0.8	3	14	0.9	2.5	1.3
BSU 5AL		—	—			20			1.8
BSU 6A	9 ~ 13	BSUH 6A	28~ 40	M 6×1	3.5	15	1	3	2
BSU 6AL		—	—			25			3
BSU 8A	15 ~ 30	BSUH 8A	47~ 73	M 8×1.25	5	18	1.5	4	4
BSU 8AL		—	—			30			7
BSU10A	20 ~ 35	BSUH10A	66~100	M10×1.5	6	23	2	5	8
BSU10AL		—	—			35			14
BSU12A	30 ~ 55	BSUH12A	66~120	M12×1.75	8	26	2.5	6	12
BSU12AL		—	—			40			22
BSU16A	65 ~125	BSUH16A	90~180	M16×2	10	33	3.5	8	31
BSU16AL		—	—			45			47
BSU20A	80 ~160	BSUH20A	115~240	M20×2.5	12	43	4.5	10	64
BSU24A	90 ~180	BSUH24A	130~270	M24×3	15	48	5.5	12	100

特長

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
BSUH-A:2本ライン

技術データ

耐熱温度 180°C

使用例・使用方法

別売の **BLB** ボールボタンとセットでご利用いただけます。
(P. 1232 参照)