

SDXN

インデックス プランジャー

標準 **在庫品** **RoHS** **SUS** 材質の特性 P.2231



SDXN
(スチール製、ナット無し)




SDXN-W-SUS
(SUS製、ナット付き)




★One Point
全ネジタイプ

タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
SDXN	SUM22L			SUM22L
SDXN-W	四三酸化鉄皮膜			HRC58~62
SDXN-SUS	SUS303	ポリアミド つや消しブラック	SUS302WPA	SUS420
SDXN-W-SUS				HRC53~55
SDXN-A-SUS				SUS303
SDXN-AW-SUS				

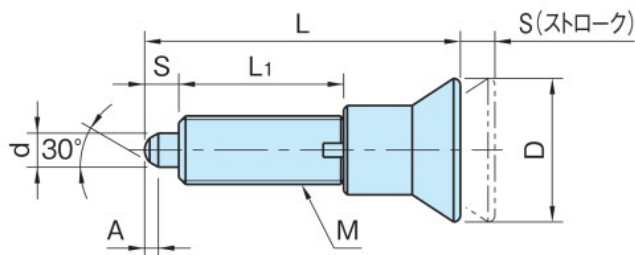

SDXN **SDXN-SUS** **SDXN-A-SUS**
(ナット無し)

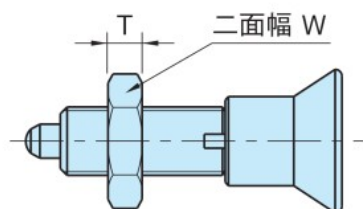

SDXN-W **SDXN-W-SUS** **SDXN-AW-SUS**
(ナット付き)

サイズ	d (-0.02)	S	M	L ₁	A	D	L	W	T	荷重(N) 最小~最大	適用専用 レンチ
SDXN SDXN-W-SUS	6	3	M 6×0.75	17	0.8	14	31.5	10	3	4.5~10	SDX 6Z
	8	4	M 8×1	21	1.3	18	38.5	13	4	6 ~12	SDX 8Z
SDXN-W SDXN-A-SUS	10	5	M10×1	24	1.3	21	43.5	17	5	5 ~12	SDX10Z
	12	6	M12×1.5	28	1.8	25	51.7	19	6	6 ~14	SDX12Z
SDXN-SUS SDXN-AW-SUS	16	8	M16×1.5	36	2.3	33	68	24	8	15 ~35	SDX16Z
	20	10	M20×1.5	40	2.8		74	30	10	15 ~34	SDX20Z

ワンタッチ 着脱
ワンタッチ スライドロック
レバー
ノブ
ハンドル & グリップ
インジケータ & スケール
アクチュエータ エニット
取っ手
ヒンジ & ラッチ
オイルキャップ & ゲージ
アジャスター フット & キャスタ
テンションナー
ガイド レール
ガイド ローラー
ベアリング コンポーネント
スライド レール
スイッチ ドッグ
ダンパー & 防振部品
プランジャー
自動化 クランプ
ワンタッチ クランプ
クランプ & ストッパー
サポーター & スペーサー
ワーク グリッパー
ボルト & ナット
位置決め 部品
治具交換 システム
ベース
パイプ & パキューム
吊具
工場用 無線機器
各種 サービス