

SDXN **SDXN-SUS** **SDXN-A-SUS** (ナット無し)


スチール製 品番	SUS製 ノーズ焼入有り 品番	SUS製 ノーズ焼入無し 品番	質量 (g)
SDXN10	SDXN10-SUS	SDXN10A-SUS	15
SDXN12	SDXN12-SUS	SDXN12A-SUS	24
SDXN16	SDXN16-SUS	SDXN16A-SUS	58
SDXN20	SDXN20-SUS	SDXN20A-SUS	95

SDXN-W **SDXN-W-SUS** **SDXN-AW-SUS** (ナット付き)

スチール製 品番	SUS製 ノーズ焼入有り 品番	SUS製 ノーズ焼入無し 品番	質量 (g)
SDXN 6W	SDXN 6W-SUS	SDXN 6AW-SUS	5
SDXN 8W	SDXN 8W-SUS	SDXN 8AW-SUS	11
SDXN10W	SDXN10W-SUS	SDXN10AW-SUS	21
SDXN12W	SDXN12W-SUS	SDXN12AW-SUS	32
SDXN16W	SDXN16W-SUS	SDXN16AW-SUS	75
SDXN20W	SDXN20W-SUS	SDXN20AW-SUS	130

特長

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。

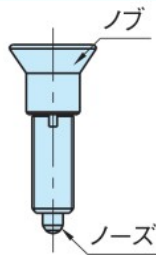

関連製品ページ

SDX専用レンチにつきましては **SDX-Z** 専用レンチをご覧ください。(P. 1304 参照)

使用例・使用方法

「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。(P. 1210 参照)

技術データ

耐熱温度 80℃

■ノーズ機械強度表

サイズ		許容せん断力(N)
SDXN	SDXN-W-SUS	6 212
SDXN-W	SDXN-A-SUS	8 377
SDXN-SUS	SDXN-AW-SUS	10 589
		12 848
		16 1507
		20 2355

別売品 NDX/SDX専用ナット

スチール製 品番	SUS製 品番	ネジ径
NDX 6-NUT	NDX 6-NUT-SUS	M 6×0.75
NDX 8-NUT	NDX 8-NUT-SUS	M 8×1
NDX10-NUT	NDX10-NUT-SUS	M10×1
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5
NDX20-NUT	NDX20-NUT-SUS	M20×1.5

ワンタッチ
着脱
ワンタッチ
スライドロック
レバー
ノブ
ハンドル
&グリップ
インジケータ
&スケール
アクチュエータ
ユニット
取っ手
ヒンジ
&ラッチ
オイルキャップ
&ゲージ
アジャスター
フット
&キャスタ
テンショナー
ガイド
レール
ガイド
ローラー
ベアリング
コンポーネント
スライド
レール
スイッチ
ドッグ
ダンパー
&防振部品
プランジャー
自動化
クランプ
ワンタッチ
クランプ
クランプ
&ストッパー
サポーター
&スペーサー
ワーク
グリップパー
ボルト
&ナット
位置決め
部品
治具交換
システム
ベース
パイプ
&バキューム
吊具
工場用
無線機器
各種
サービス