


スチール製 品番	SUS製 ノーズ焼入有り 品番	SUS製 ノーズ焼入無し 品番	質量 (g)
SDXR 8W	SDXR 8W-SUS	SDXR 8AW-SUS	9
SDXR10W	SDXR10W-SUS	SDXR10AW-SUS	22
SDXR12W	SDXR12W-SUS	SDXR12AW-SUS	29
SDXR16W	SDXR16W-SUS	SDXR16AW-SUS	78
SDXR20W	SDXR20W-SUS	SDXR20AW-SUS	134

特長

- ・キーリングを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
- ・遠隔操作等を行う場合、キーリングにケーブルを繋げることができます。

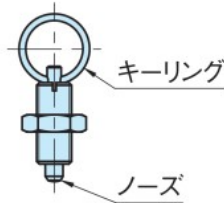

技術データ

耐熱温度 180℃

■ノーズ機械強度表

サイズ	許容せん断力(N)	
	8	377
SDXR-W	10	589
SDXR-W-SUS	12	848
SDXR-AW-SUS	16	1507
	20	2355

関連製品ページ

SDX専用レンチにつきましてはSDX-Z専用レンチをご覧ください。(P. 1304 参照)

使用例・使用方法

「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。(P. 1210 参照)

- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- レバー
- ノブ
- ハンドル & グリップ
- インジケータ & スケール
- アクチュエータユニット
- 取っ手
- ヒンジ & ラッチ
- オイルキャップ & ゲージ
- アジャスターフット & キャスタ
- テンショナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- ベアリングコンポーネント
- スライドレール
- スイッチドッグ
- ダンパー & 防振部品
- プランジャー
- 自動化クランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ & ストップバー
- サポーター & スパーサー
- ワークグリッパー
- ボルト & ナット
- 位置決め部品
- 治具交換システム
- ベース
- パイプ & バキューム
- 吊具
- 工場用無線機器
- 各種サービス