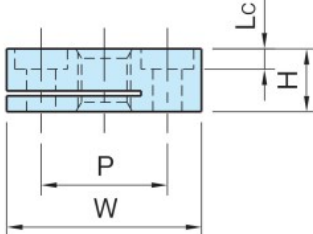
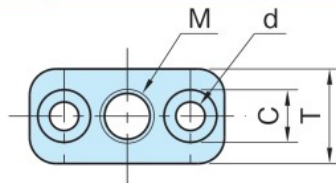
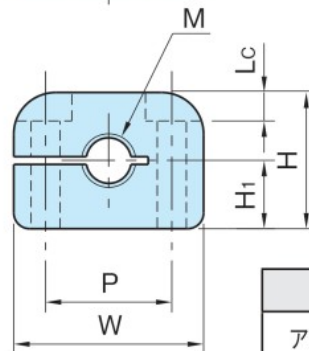
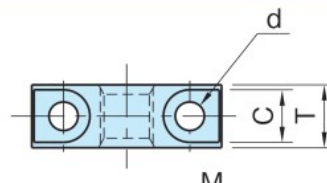


AMB

アルミ マウント ブロック

標準 在庫品 ROHS

AMBV
(垂直固定タイプ)AMBH
(水平固定タイプ)AMBV
(垂直固定型)AMBH
(水平固定型)

本体
アルミ合金(AC4B) アルマイト表面処理 ブラック

AMBV (垂直固定タイプ)

品番	M	W	H	T	d	C	Lc	P (±0.1)	質量 (g)
AMBV 6F	M 6×0.75	30	10	13	4.5	8	3.2	20	7
AMBV 8F	M 8×1								
AMBV10F	M10×1	37	12	18	5.5	10	3.9	24	14
AMBV12F	M12×1.5							32	13
AMBV16F	M16×1.5	46	15	25				32	32
AMBV20F	M20×1.5								28

AMBH (水平固定タイプ)

品番	M	W	H	T	H ₁	d	C	Lc	P (±0.2)	質量 (g)
AMBH 6	M 6×1	30	21	10	10	4.5	8	4.5	20	11
AMBH 6F	M 6×0.75									
AMBH 8	M 8×1.25									
AMBH 8F	M 8×1	36	26	12	13	5.5	10	5.5	24	20
AMBH10	M10×1.5									
AMBH10F	M10×1									
AMBH12	M12×1.75	46	29	15	17				32	19
AMBH12F	M12×1.5									36
AMBH16	M16×2									32
AMBH16F	M16×1.5	46	29	15	17				32	36
AMBH20	M20×2.5									33
AMBH20F	M20×1.5									32


特長

すり割り側の取付けボルトを締付けていくことにより、本体中央部のメネジに取付けた部品を固定します。

注意事項

- AMBV の本体中央部のメネジは、細目ネジ用になります。
- AMBH の本体中央部のメネジは、並目ネジ用と細目ネジ用があります。
- 本体取付けボルトは、お客様にてご用意ください。六角穴付きボルトをご使用いただきますと、ボルト頭部が製品からはみ出しません。

使用例・使用方法

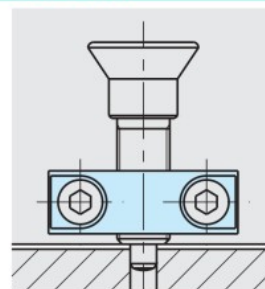

インデックス プランジャー等の固定にご利用できます。