

ST-HTC


押し型トグルクランプ、押し型トグルクランプ ロック機構付

標準 在庫品 **RoHS****STEEL-SMITH**
Clamps on the go... that never let go!


ST-HTC-PS



ST-HTC603-L

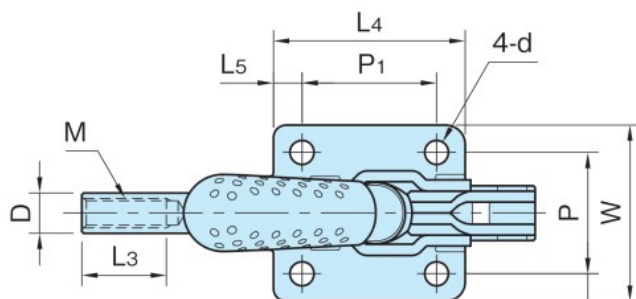

本体	ベース	シャフト
SPCC 亜鉛メッキ	SCM440 黒色粉体塗装	S45C 亜鉛メッキ
グリップ	ボルト、ナット	パッド
ポリ塩化ビニル	SUM41	クロロプレンゴム (CR)

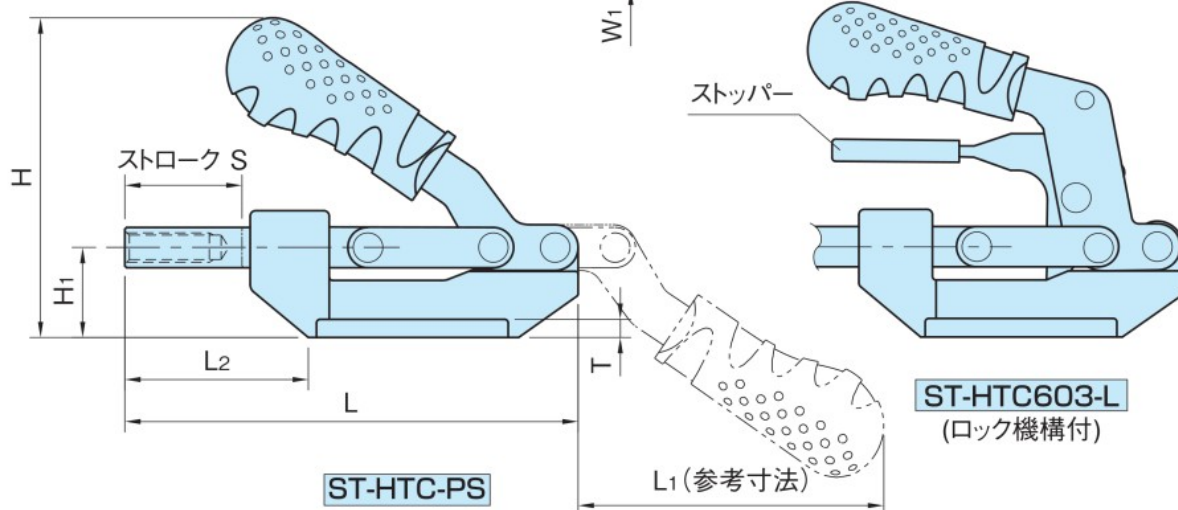ST-HTC603-L
(ロック機構付)

品番	S	M	L ₃	D	H ₁	L	H	W	L ₂	L ₄	T	d
ST-HTC1825PS	25	M 5	20	9	18	104.5	72	40	45	40	5	5.5
ST-HTC603PS	31.8	M 8	25	11	24.5	123	87	48	52	52.1	5	6.7
ST-HTC603-L							91					
ST-HTC608PS	41	M10	32	15.7	32	155	106	57	78	57	6	8.5

品番	P	P ₁	W ₁	L ₅	L ₁	締圧力 (kN)	質量 (g)
ST-HTC1825PS	28	28	6	6	46	1	200
ST-HTC603PS	33	36.5	7.5	7.8	83	2.9	380
ST-HTC603-L					90		
ST-HTC608PS	41.4	41.4	7.8	7.8	127	3.9	570

付属品

- ST-HTC1825 : パッド付きボルト (M5 全長33L ネジ部24L) …1個、M5ナット…2個
- ST-HTC603 : パッド付きボルト (M8 全長66L ネジ部50L) …1個、M8ナット…2個
- ST-HTC608 : パッド付きボルト (M10 全長86L ネジ部68L) …1個、M10ナット…2個