

CP165-LH


テーパークランプボルト(基準タイプ フック付き)

標準
在庫品

RoHS

イマオ
WEB 製品ムービー公開

IMAO

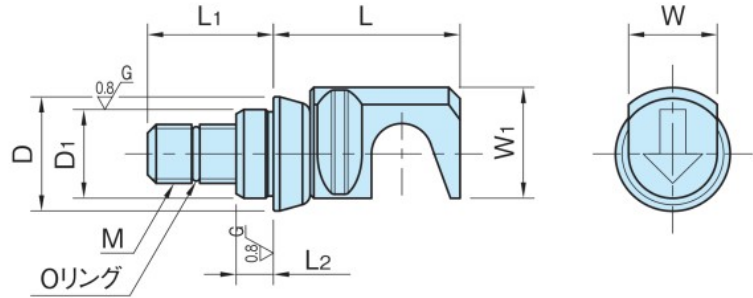

テーパープッシュ	クランプボルト	Oリング
S45C 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	ニトリルゴム (NBR)

品番	M	D ₁ (g6)	L ₂	L ₁	D	L	W ₁	W	適応 Oリング 呼び番号	質量 (g)	適用クランプユニット (P. 1500 参照)
CP165-08001LH	M 8×1.25	12	5	17	15.5	25	15	12	SS050 (線径1 内径 5)	30	CP160-08040R, CP160-08040L
CP165-12001LH	M12×1.75	18	6	24	24.5	40	23.5	19	S 8 (線径1.5 内径 7.5)	115	CP160-12063R, CP160-12063L
CP165-16001LH	M16×2	22	7.5	30	31.5	51	30	24	S 12 (線径1.5 内径11.5)	235	CP160-16080R, CP160-16080L

参照ページ

特長や使用例・使用方法など(P. 1504、1505 参照)


CP165-L

テーパークランプボルト(基準タイプ フック無し)

標準
在庫品

RoHS

IMAO

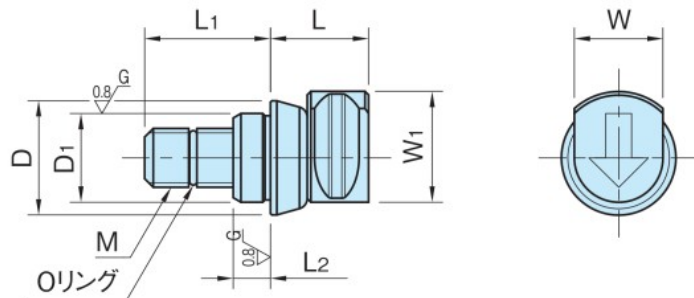

テーパープッシュ	クランプボルト	Oリング
S45C 四三酸化鉄皮膜 研磨仕上	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	ニトリルゴム (NBR)

品番	M	D ₁ (g6)	L ₂	L ₁	D	L	W ₁	W	適応 Oリング 呼び番号	質量 (g)	適用クランプユニット (P. 1500 参照)
CP165-08001L	M 8×1.25	12	5	17	15.5	13	15	12	SS050 (線径1 内径 5)	22	CP160-08040R, CP160-08040L
CP165-12001L	M12×1.75	18	6	24	24.5	21.5	23.5	19	S 8 (線径1.5 内径 7.5)	81	CP160-12063R, CP160-12063L
CP165-16001L	M16×2	22	7.5	30	31.5	27	30	24	S 12 (線径1.5 内径11.5)	170	CP160-16080R, CP160-16080L

参照ページ

特長や使用例・使用方法など(P. 1504、1505 参照)