


BJ163

ストラップ U型

標準在庫品 RoHS

IMAO

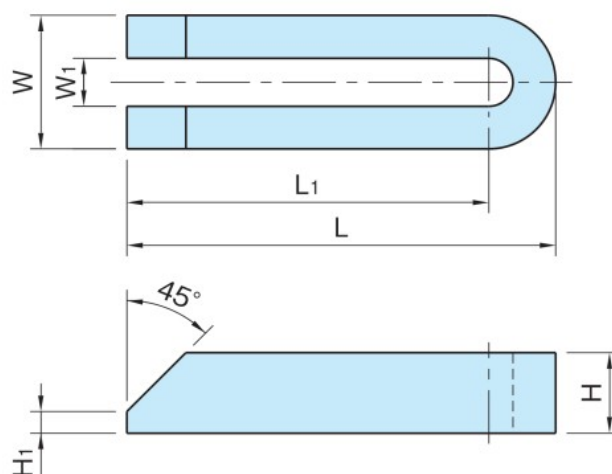

本体

S45C
塗装

品番	L (±6)	W	H	W ₁	L ₁	H ₁	クランプ力(kN) 突出量 max. ～ min.	許容締付トルク (N・m)	質量 (kg)
BJ163-08080	80	25	15	9	67.5	4	3.7～ 7.5	17	0.14
BJ163-10100	100	31	20	11	84.5	5	5.9～11.8	34	0.30
BJ163-12125	125	38	25	14	106	6	10.3～20.7	71	0.57
BJ163-12160	160				141		11.4～22.9		0.73
BJ163-12200	200				181		12.2～24.4		0.91
BJ163-16160	160	48	30	18	136	8	14.5～29	129	1.08
BJ163-16200	200				176		15.8～31.6		1.36
BJ163-16250	250		40		226	10	16 ～32.1		2.25
BJ163-20200	200	52	40	22	174	10	16.3～32.6	183	1.80
BJ163-20250	250	62			219		17.7～35.3		3.00
BJ163-20315	315				284		18.9～37.7		3.85
BJ163-24200	200	66	40	26	167	10	22.9～45.7	320	2.40
BJ163-24250	250				217		25.3～50.6		3.00
BJ163-24315	315				282		27.1～54.3		3.85

注意事項

色は製作ロットにより異なる場合があります。

使用例・使用方法

