


HS-C

HS・グリッパー(ラウンドタイプ)

標準在庫品 

Fairlane

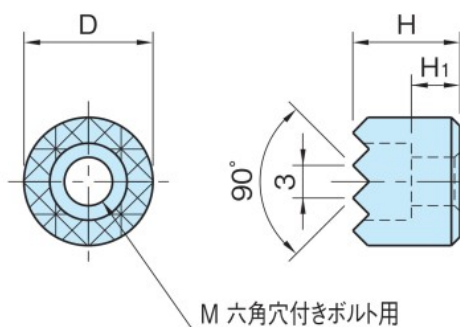

本体

SKH51
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
HRC62

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリッパー

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

ブランジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スペーサー

ワーク
グリッパー

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス


品番	D ($\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.13 \end{smallmatrix}$)	H ($\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.13 \end{smallmatrix}$)	M	H ₁	質量 (g)
HS-120-C	12	10	M4	4.5	6
HS-122-C		12		6.5	8
HS-160-C	16	10	M4	4.5	12
HS-162-C		12		6.5	15
HS-200-C	20	10	M5	3.5	19
HS-202-C		12		5.5	23
HS-250-C	25	10	M6	2.5	30
HS-252-C		12		4.5	38

HS-C

HS・グリッパー(スクエアタイプ)

標準在庫品 

Fairlane

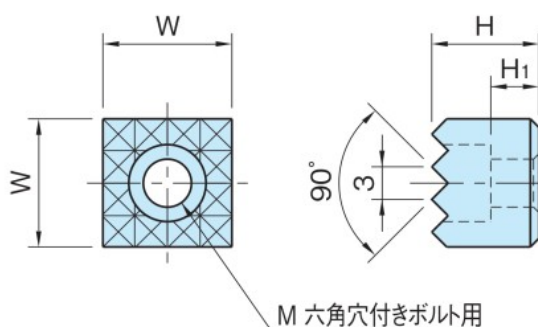

本体

SKH51
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
HRC62

品番	W ($\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.13 \end{smallmatrix}$)	H ($\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.13 \end{smallmatrix}$)	M	H ₁	質量 (g)
HS-9120-C	12	10	M4	4.5	8
HS-9122-C		12		6.5	10
HS-9160-C	16	10	M4	4.5	16
HS-9162-C		12		6.5	20
HS-9200-C	20	10	M5	3.5	25
HS-9202-C		12		5.5	31
HS-9250-C	25	10	M6	2.5	40
HS-9252-C		12		4.5	49