

ワンタッチ  
着脱ワンタッチ  
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル  
&グリッパーインジケータ  
&スケールアクチュエータ  
ユニット

取っ手

ヒンジ  
&ラッチオイルキャップ  
&ゲージアジャスター  
フット  
&キヤスタ

テンショナー

ガイド  
レールガイド  
ローラーベアリング  
コンポーネントスライド  
レールスイッチ  
ドッグダンパー  
&防振部品

プランジャー

自動化  
クランプワンタッチ  
クランプクランプ  
&ストッパーサポーター  
&スペーサーワーク  
グリッパーボルト  
&ナット位置決め  
部品治具交換  
システム

ベース

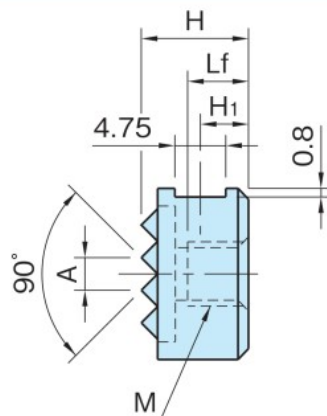
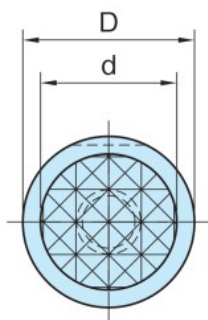
パイプ  
&バキューム

吊具

工場用  
無線機器各種  
サービス

CT

CT・グリッパー(ラウンドタイプ)

標準在庫品 **RoHS**

Fairlane

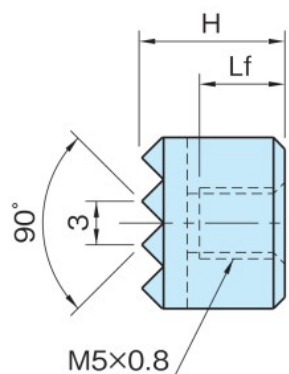
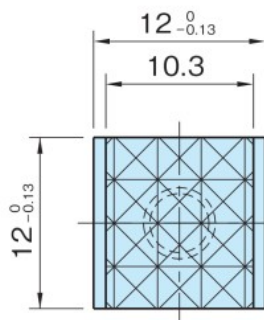
★One Point  
超硬チップタイプ

本体	チップ
SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 HRC32	超硬 HRC72

品番	D ( $0_{-0.13}$ )	H ( $0_{-0.13}$ )	d	M	Lf (有効ネジ深さ)	H <sub>1</sub>	A	質量 (g)
CT-100	10	10	7.9	M5×0.8	6	4.5	2.3	5
CT-102		12			8	6		6
CT-120	12	10	9.5	M5×0.8	6	4.5	3	8
CT-122		12			8	6		9
CT-160	16	10	12.7	M6×1	5.8	4.5	3	14
CT-162		12			7.8	6		17
CT-200	20	10	15.9	M6×1	5.8	4.5	3	23
CT-202		12			7.8	6		28
CT-250	25	10	19.1	M6×1	5.8	4.5	3	35
CT-252		12			7.8	6		48

CT

CT・グリッパー(スクエアタイプ)

標準在庫品 **RoHS**

Fairlane

★One Point  
超硬チップタイプ

本体	チップ
SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 HRC32	超硬 HRC72

品番	H ( $0_{-0.13}$ )	Lf (有効ネジ深さ)	質量 (g)
CT-9120	10	5.8	10
CT-9122	12	7.8	13