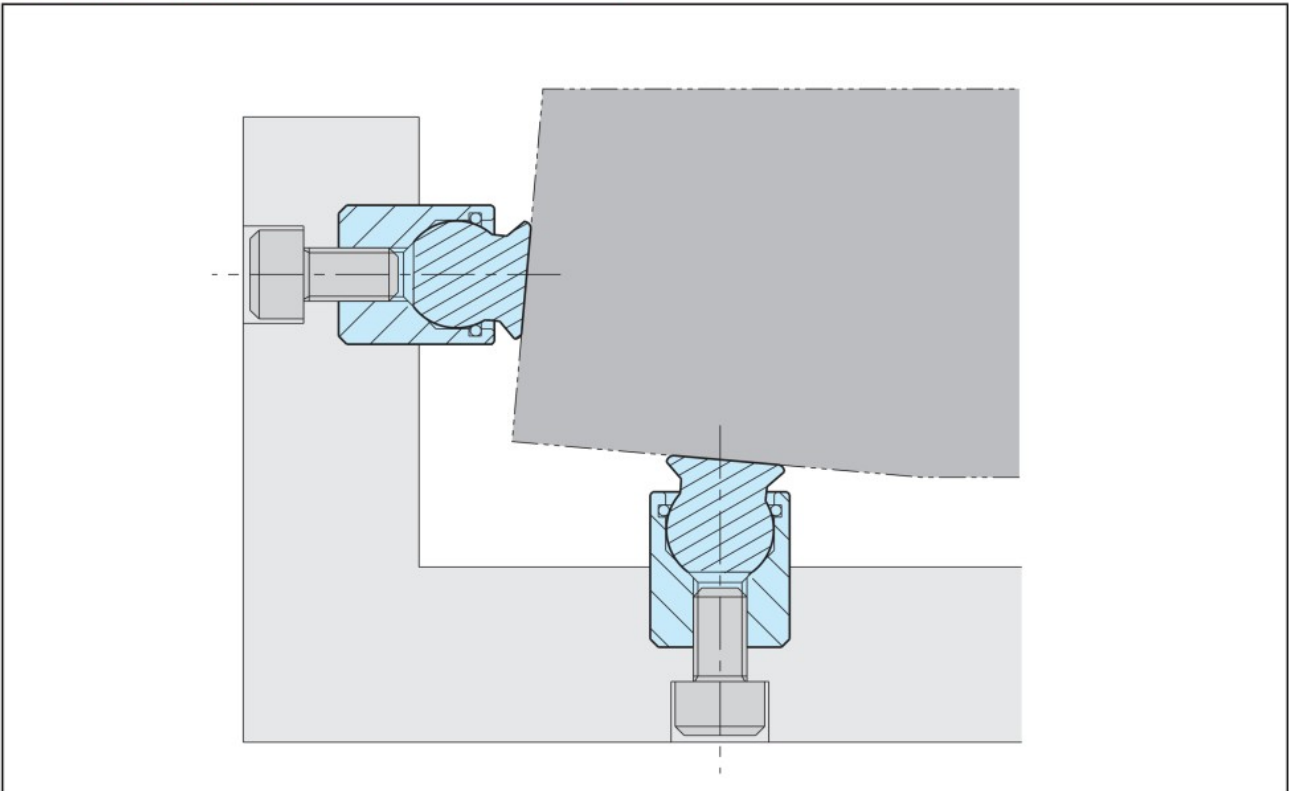


BBU-DS (ダイヤモンドパッドタイプ)

| 品番 | D (${}^0_{-0.13}$) | L | d | L ₁ | θ | M | L _f | 許容荷重 (kN) | 質量 (g) |
|-------------|-------------------------|------|----|----------------|---------|---------|----------------|--------------|-----------|
| BBU-1012-DS | 10 | 10.5 | 8 | 2 | 14° | M 4×0.7 | 3.5 | 11.4 | 6 |
| BBU-1025-DS | | 23.5 | | | | | 9 | | 13 |
| BBU-1316-DS | 13 | 14.5 | 11 | 3 | | M 5×0.8 | 6.5 | 19.8 | 14 |
| BBU-1325-DS | | 23.5 | | | | | 9 | | 22 |
| BBU-1722-DS | 17 | 18 | 14 | | | M 6×1 | 7.5 | 27.4 | 31 |
| BBU-1924-DS | 19 | 20 | 19 | 4 | | 12° | M 8×1.25 | 8.5 | 38.6 |
| BBU-2428-DS | 24 | 24 | 21 | | M10×1.5 | | 9 | 58.3 | 83 |

使用例・使用方法

特長
MBBU-UR

- ・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。
- ・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。
- ・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。

ショアAスケール 35:軽荷重用 黄色 (柔らかい)
 ショアAスケール 60:中荷重用 青色 (中間※)
 ショアAスケール 80:重荷重用 赤色 (硬い)
 (※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。)

注意事項

製作ロットにより、ウレタンの色にバラツキがあります。予めご了承ください。

BBU-DS

- ・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。
- ・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。
- ・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。
- ・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。

 ワンタッチ
着脱

 ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

 ハンドル
&グリッパー

 インジケータ
&スケール

 アクチュエータ
ユニット

取っ手

 ヒンジ
&ラッチ

 オイルキャップ
&ゲージ

 アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

 ガイド
レール

 ガイド
ローラー

 ベアリング
コンポーネント

 スライド
レール

 スイッチ
ドッグ

 ダンパー
&防振部品

ブランジャー

 自動化
クランプ

 ワンタッチ
クランプ

 クランプ
&ストッパー

 サポーター
&スペーサー

**ワーク
グリッパー**

 ボルト
&ナット

 位置決め
部品

 治具交換
システム

ベース

 パイス
&パキューム

吊具

 工場用
無線機器

 各種
サービス