


BJ748

クランプボルト

標準在庫品 **RoHS**

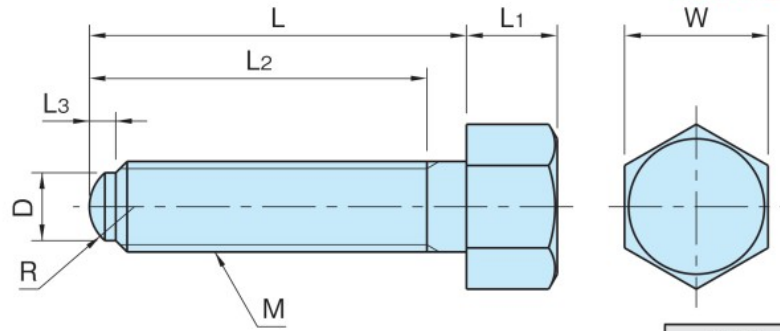

IMAO

本体
SCM435
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
HRC33~39

ワンタッチ
着脱
ワンタッチ
スライドロック
レバー
ノブ
ハンドル
&グリップ
インジケータ
&スケール
アクチュエータ
ユニット

取っ手
ヒンジ
&ラッチ
オイルキャップ
&ゲージ
アジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー
ガイド
レール
ガイド
ローラー
ベアリング
コンポーネント
スライド
レール
スイッチ
ドッグ
ダンパー
&防振部品

プランジャー
自動化
クランプ
ワンタッチ
クランプ
クランプ
&ストッパー
サポーター
&スペーサー
ワーク
グリップパー

**ボルト
&ナット**
位置決め
部品
治具交換
システム
ベース
パイプ
&バキューム
吊具
工場用
無線機器
各種
サービス

品番	M	L	W	D	L ₁	L ₂	L ₃	R	クランプ力 (kN)	締付トルク (N・m)	質量 (g)
BJ748-06030	M 6×1	30	10	4.5	8	27	2.5	R 5	8	10	9
BJ748-06040		40				37					10
BJ748-06050		50				47					12
BJ748-08040	M 8×1.25	40	13	5.5	10	37	3	R 6	16	25	21
BJ748-08050		50				47					24
BJ748-08060		60				57					26
BJ748-10040	M10×1.5	40	17	7.5	12	37	3.5	R 8	25	50	38
BJ748-10050		50				47					42
BJ748-10060		60				57					46
BJ748-12060	M12×1.75	60	19	9	15	55	5	R 9	38	90	70
BJ748-12080		80				75					80
BJ748-12100		100				95					95
BJ748-12125		125				120					115
BJ748-16080	M16×2	80	24	12	20	75	6	R12	63	200	165
BJ748-16100		100				95					185
BJ748-16125		125				120					215
BJ748-16150		150				145					270
BJ748-20080	M20×2.5	80	30	15	25	70	7	R15	98	390	285
BJ748-20100		100				90					320
BJ748-20125		125				115					365
BJ748-24100		100				90					460
BJ748-24125	M24×3	125	36	19.5	25	115	8	R20	140	670	525
BJ748-24150		150				140					590

使用例・使用方法

