

BSR,BSF

ボール スクリュー

標準 在庫品 **RoHS** **SUS**

IMAO



BSR

(全球タイプ、スチール製)



BSF

(半球タイプ、スチール製)




BSR-SUS

(全球タイプ、SUS製)




BSF-SUS

(半球タイプ、SUS製)

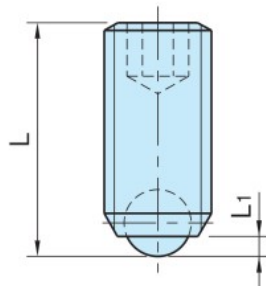

BSR BSR-SUS
(全球タイプ)

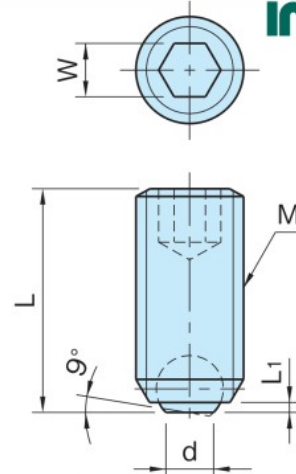

BSF BSF-SUS
(半球タイプ)

タイプ	本体	ボール
BSR	SCM435 四三酸化鉄皮膜 HRC33~39	SUJ2 焼入焼戻 HRC62~67
BSF		SUJ2 焼入焼戻 HRC56~67
BSR-SUS BSF-SUS	SUS304	SUS440C 焼入焼戻 HRC59~66

BSR BSR-SUS (全球タイプ)

スチール製 品番	SUS製 品番	ボール径	M	L	W	L ₁	質量 (g)
品番	品番						
BSR 4×6	BSR 4×6-SUS	Sφ 2.5	M 4×0.7	6.5	2	0.8	0.5
BSR 4×10	BSR 4×10-SUS			10.5			0.7
BSR 4×16	BSR 4×16-SUS			16.5			1.1
BSR 5×8	BSR 5×8-SUS	Sφ 3	M 5×0.8	8.6	2.5	1	0.8
BSR 5×12	BSR 5×12-SUS			12.6			1.3
BSR 5×20	BSR 5×20-SUS			20.6			2.3
BSR 6×10	BSR 6×10-SUS	Sφ 4	M 6×1	10.9	3	1.4	1.5
BSR 6×16	BSR 6×16-SUS			16.9			2.4
BSR 6×25	BSR 6×25-SUS			25.9			3.9
BSR 8×12	BSR 8×12-SUS	Sφ 5.5	M 8×1.25	13.3	4	1.9	3.2
BSR 8×20	BSR 8×20-SUS			21.3			5.7
BSR 8×30	BSR 8×30-SUS			31.3			8.9
BSR10×16	BSR10×16-SUS	Sφ 7	M10×1.5	17.7	5	2.4	6.8
BSR10×25	BSR10×25-SUS			26.7			11.2
BSR10×35	BSR10×35-SUS			36.7			16.2
BSR12×20	BSR12×20-SUS	Sφ 8.7	M12×1.75	22	6	2.9	12.4
BSR12×30	BSR12×30-SUS			32			19.6
BSR12×40	BSR12×40-SUS			42			28.5
BSR16×25	BSR16×25-SUS	Sφ12	M16×2	28	8	4	28
BSR16×35	BSR16×35-SUS			38			41
BSR16×50	BSR16×50-SUS			53			48