

ISK-1


スクリュー キャップ

標準
在庫品

ROHS

材質の特性
P.2231

RADOLID®

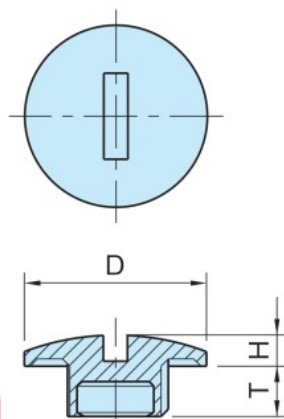

★One Point
30° 回すだけで確実にロック

本体

ポリアミド
ブラック

1袋品番	D	H	T	適応六角穴付きボルト		質量 (g)	1袋入数 (個)
				呼び	二面幅		
ISK 6-1-T 4/D13	13	2	4	M 8	6	0.3	20
ISK 8-1-T 5/D16	16		5	M10	8	0.5	20
ISK10-1-T 6/D18	18	2.5	6	M12	10	0.8	20
ISK12-1-T 7/D21	21		7	M14	12	1.3	20
ISK14-1-T 8/D24	24	3	8	M16	14	2	20
ISK17-1-T10/D30	30	4	10	M20	17	3.1	10
ISK19-1-T12/D36	36	4.5	12	M24	19	5.5	10

特長

- ・六角穴付きボルトの六角穴を錆や汚れから守ります。
- ・キャップは繰り返し使用することができます。
- ・素手で着脱しないため、安全です。

注意事項

袋単位での販売となります。単品(1袋未満)での販売はしていません。


技術データ

耐熱温度 長期160℃
短期220℃

ご注文例 (40個ご注文頂く場合)

1袋品番	ご注文数(袋)
ISK 6-1-T 4/D13	2
ISK17-1-T10/D30	4

使用例・使用方法

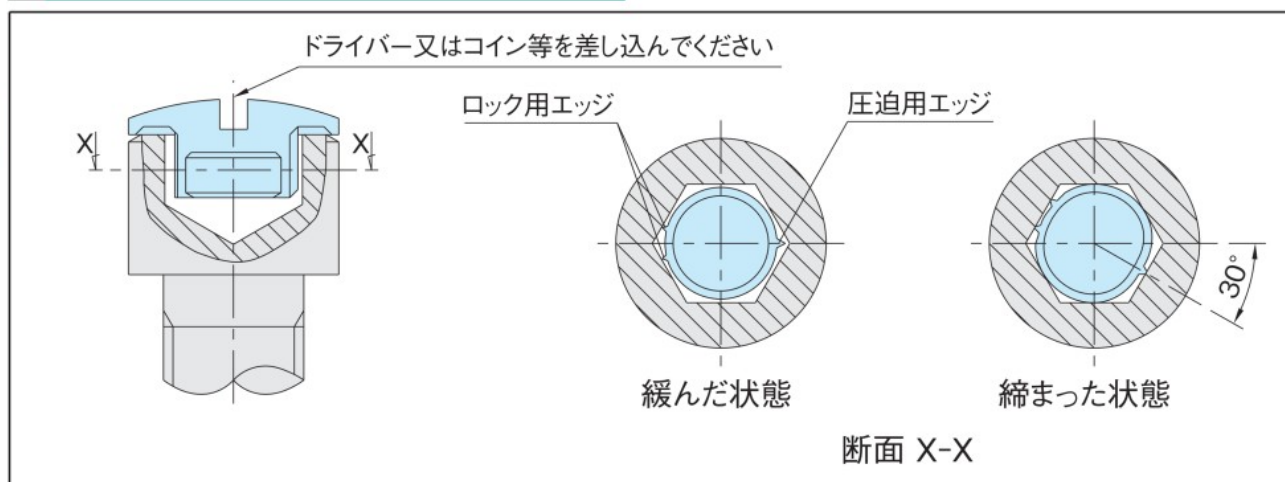

ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。