

## SQL-SS

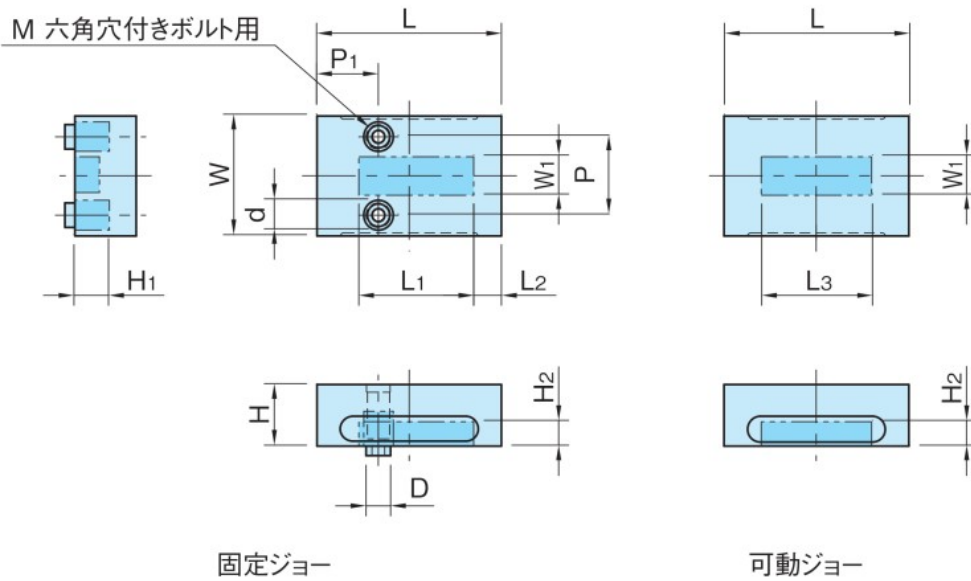
## シングルステーション ジョーセット

受注製作品

CHICK



本体

A7075  
ナチュラル

=セルフカット不可範囲

品番	W	L	H	W <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	P	P <sub>1</sub>	D	d	M	質量 (kg)	適用本体サイズ
SQL0520-SS05	49	75	25	29	53	7	55	10.5	14	32	25	10	15	M 5	0.5	0520, 0525
SQL1030-SS10	99	105	40	42	65	14	70	16	17	70	50	14	18	M 8	2.33	1030
SQL1030-SS15	148					3.48										
SQL1040-SS10	99	130	40	42	65	24	70	16	17	70	50	14	18	M 8	2.88	1040
SQL1040-SS15	148					4.31										
SQL1540-SS15	148	135	50	56	83	16	90	20	21	100	75	18	20	M10	5.59	1540
SQL1540-SS20	198					7.48										
SQL1550-SS15	148	160	50	56	83	29	90	20	21	100	75	18	20	M10	6.63	1550
SQL1550-SS20	198					8.87										

ワンタッチ  
着脱ワンタッチ  
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル  
&グリップインジケータ  
&スケールアクチュエータ  
ユニット

取っ手

ヒンジ  
&ラッチオイルキャップ  
&ゲージアジャスター  
フット  
&キヤスタ

テンショナー

ガイド  
レールガイド  
ローラーベアリング  
コンポーネントスライド  
レールスイッチ  
ドッグダンパー  
&防振部品

プランジャー

自動化  
クランプワンタッチ  
クランプクランプ  
&ストッパーサポーター  
&スペーサーワーク  
グリップボルト  
&ナット位置決め  
部品治具交換  
システム

ベース

バイス  
&バキューム

吊具

工場用  
無線機器各種  
サービス