


# ブラケット 5ZN


L5-BZN

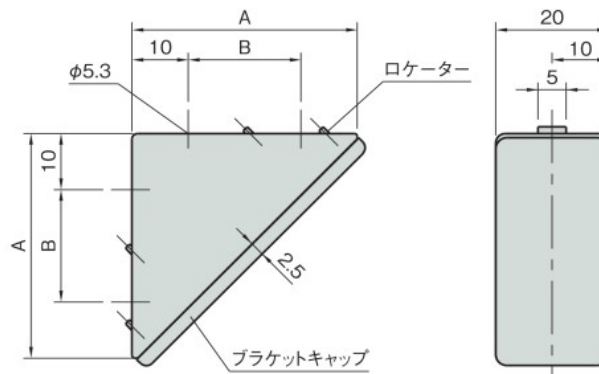

材質(本体)	亜鉛ダイキャスト
カラー(本体)	グレー
材質(キャップ)	ポリアミド(ガラス繊維強化)
カラー(キャップ)	ブラック
付属品 (L5-BZN20)	低頭六角穴付きボルト M5×0.8-8L…2本 TナットST(品番 L5-TST5)…2個
付属品 (L5-BZN40)	低頭六角穴付きボルト M5×0.8-8L…4本 TナットST(品番 L5-TST5)…4個

**Line5プロファイル専用です。**

品番	A	B	取付穴数	質量 (g)	単位
L5-BZN20	20	-	2	20	個
L5-BZN40	40	20	4	53	

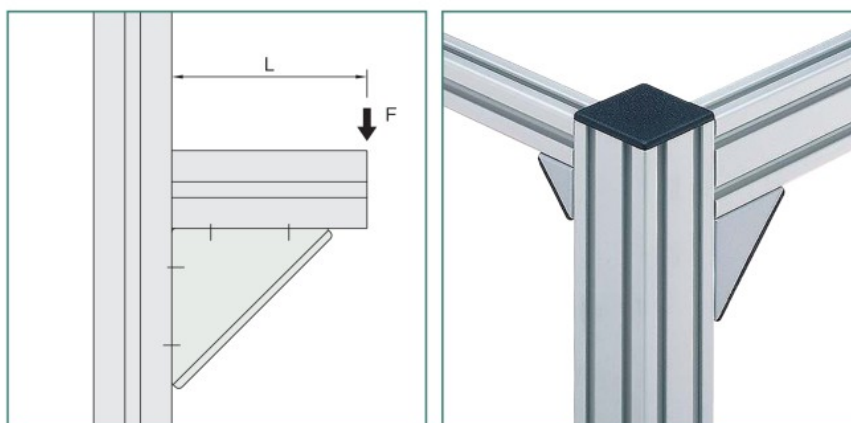

品番	許容荷重(F方向)
L5-BZN20	$F \times L < 6N \cdot m$ $\wedge$ $F < 250N$
L5-BZN40	$F \times L < 30N \cdot m$ $\wedge$ $F < 500N$

プロファイル

キャップ  
カバー

ジョイント  
ナット

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド  
パーツ

技術データ