

プロファイル

## 30×30 ストラット プロファイル 6 軽量型

L6-SPL3030N-3M (定寸3000mm+切りしろ)

L6-SPL3030N-(必要長さ)mm (最大4000mm)


L6-SPL3030B-3M (定寸3000mm+切りしろ)

L6-SPL3030B-(必要長さ)mm (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)



RoHS

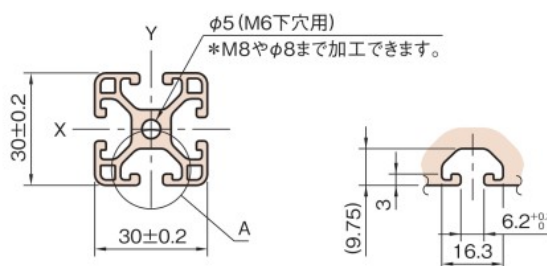

詳細 A

材質	A1(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	N:ナチュラル B:ブラック
断面積	3.43cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:2.9cm <sup>4</sup> ly:2.9cm <sup>4</sup>
質量	0.93kg/m

## 適用エンドキャップ

L6-ECP3030



サイズ:30×30×3mm  
 材質 :ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ:P.180参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

## 30×30 ストラット プロファイル 6


L6-SPH3030N-3M (定寸3000mm+切りしろ)

L6-SPH3030N-(必要長さ)mm (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)



RoHS

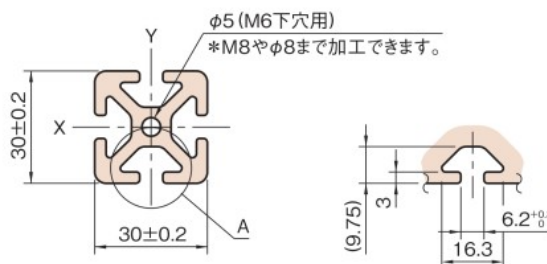

詳細 A

材質	A1(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	4.67cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:4.15cm <sup>4</sup> ly:4.15cm <sup>4</sup>
質量	1.26kg/m

## 適用エンドキャップ

L6-ECP3030



サイズ:30×30×3mm  
 材質 :ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ:P.180参照

直線スライド

技術データ