


- プロファイル
- キャップ
- ジョイント
- ドアパーツ
- パネルパーツ
- フットパーツ
- 工具
- アクセサリ
- 直線スライド
- 直線スライド
- 技術データ

30×30 ストラット プロファイル 6 軽量型

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| L6-SPL3030N3-3M       | (定寸3000mm+切りしろ) |
| L6-SPL3030N3-(必要長さ)mm | (最大4000mm)      |

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

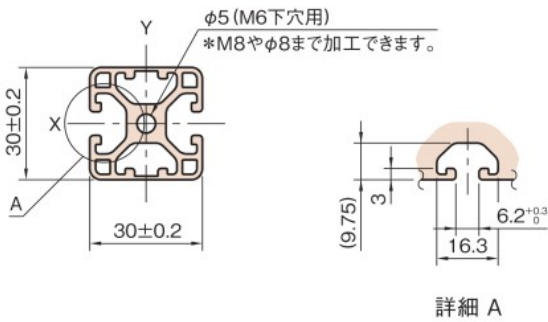

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 材質        | A7 (JIS 6N01相当)                               |
| 処理        | アルマイト表面処理                                     |
| カラー       | ナチュラル                                         |
| 断面積       | 3.54cm <sup>2</sup>                           |
| 断面2次モーメント | Ix:2.90cm <sup>4</sup> Iy:3.14cm <sup>4</sup> |
| 質量        | 0.96kg/m                                      |

適用エンドキャップ

L6-ECP3030

サイズ: 30×30×3mm  
材質 : ポリアミド (ガラス繊維強化)  
ページ: P.180参照