

60×30 ストラット プロファイル 6 軽量型


L6-SPL6030N1-3M

(定寸3000mm+切りしろ)

L6-SPL6030N1-(必要長さ)mm

(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

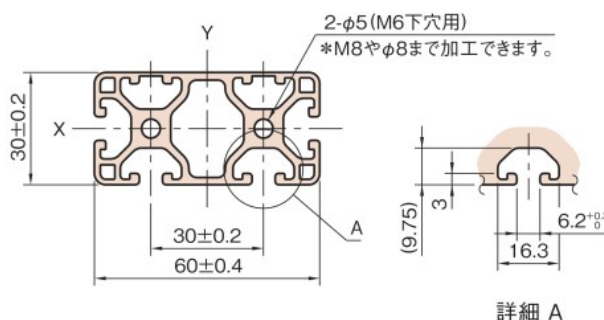

材質	A7 (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	6.24cm ²
断面2次モーメント	Ix:5.77cm ⁴ Iy:21.47cm ⁴
質量	1.68kg/m

適用エンドキャップ

L6-ECP6030



サイズ: 60×30×3mm
材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.180参照

60×30 ストラット プロファイル 6 軽量型


L6-SPL6030N2-3M

(定寸3000mm+切りしろ)

L6-SPL6030N2-(必要長さ)mm

(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

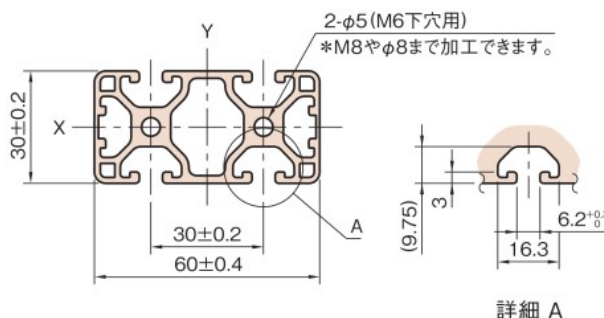

材質	A7 (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	6.24cm ²
断面2次モーメント	Ix:5.54cm ⁴ Iy:22.21cm ⁴
質量	1.69kg/m

適用エンドキャップ

L6-ECP6030



サイズ: 60×30×3mm
材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
ページ: P.180参照