

プロファイル

## 40×40 ストラット プロファイル エコノミー型


SPE4040N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)

SPE4040N-(必要長さ)mm

(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

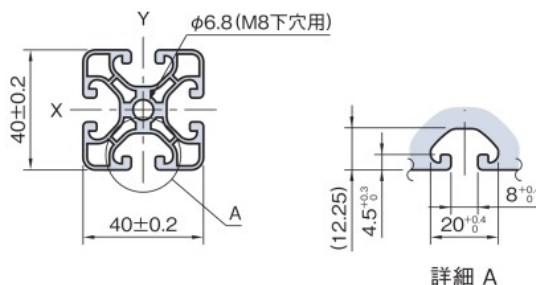

材質	A1(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	5.07cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:7.38cm <sup>4</sup> ly:7.38cm <sup>4</sup>
質量	1.37kg/m

## 適用エンドキャップ

ECP4040



サイズ: 40×40×4mm  
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ: P.309参照

## 40×40 ストラット プロファイル 軽量型

SPL4040N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)

SPL4040N-(必要長さ)mm

(最大4000mm)


SPL4040B-3M

(定寸3000mm+切りしろ)

SPL4040B-(必要長さ)mm

(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

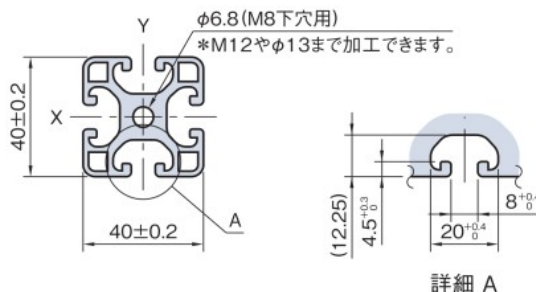

材質	A1(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	N:ナチュラル B:ブラック
断面積	6.46cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:9cm <sup>4</sup> ly:9cm <sup>4</sup>
質量	1.74kg/m

## 適用エンドキャップ

ECP4040



サイズ: 40×40×4mm  
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ: P.309参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド  
パーツ

技術データ