


プロファイル

## 80×40 ストラット プロファイル エコノミー型

SPE8040N-3M (定寸3000mm+切りしろ)

SPE8040N-(必要長さ)mm (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

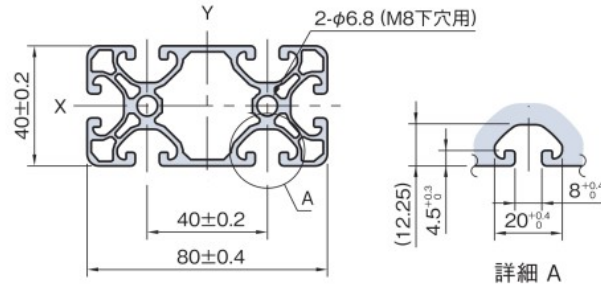

材質	A1(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	8.93cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:15.15cm <sup>4</sup> Iy:57.81cm <sup>4</sup>
質量	2.42kg/m

## 適用エンドキャップ

ECP8040



サイズ: 80×40×4mm  
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ: P.309参照

## 80×40 ストラット プロファイル 軽量型


SPL8040N-3M (定寸3000mm+切りしろ)

SPL8040N-(必要長さ)mm (最大4000mm)

SPL8040B-3M (定寸3000mm+切りしろ)

SPL8040B-(必要長さ)mm (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

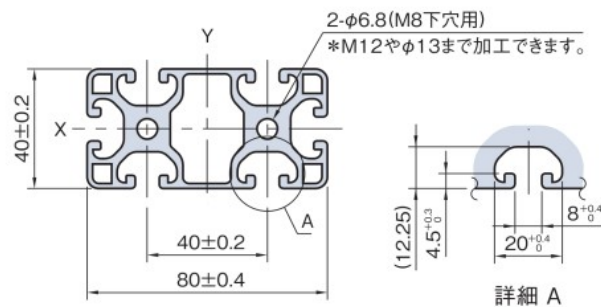

材質	A1(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	N:ナチュラル B:ブラック
断面積	11.38cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:16.6cm <sup>4</sup> Iy:69.54cm <sup>4</sup>
質量	3.04kg/m

## 適用エンドキャップ

ECP8040



サイズ: 80×40×4mm  
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ: P.309参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ