

80×40 ストラット プロファイル エコノミー型

SPE8040N2-3M


(定寸3000mm+切りしろ)

SPE8040N2-(必要長さ)mm

(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

RoHS

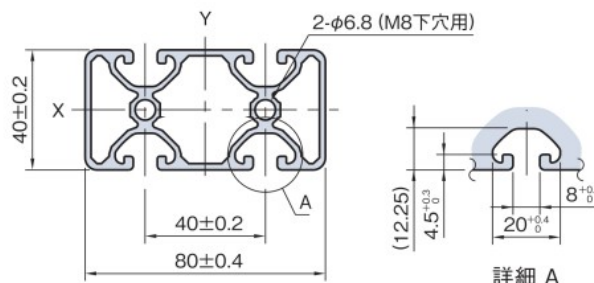

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	8.44cm ²
断面2次モーメント	Ix:15.85cm ⁴ Iy:54.51cm ⁴
質量	2.28kg/m

適用エンドキャップ

ECP8040



サイズ: 80×40×4mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.309参照

80×40 ストラット プロファイル エコノミー型

SPE8040N3-3M


(定寸3000mm+切りしろ)

SPE8040N3-(必要長さ)mm

(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

RoHS

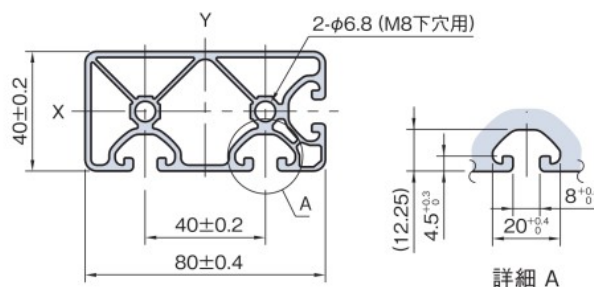

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	8.24cm ²
断面2次モーメント	Ix:15.32cm ⁴ Iy:54.69cm ⁴
質量	2.22kg/m

適用エンドキャップ

ECP8040



サイズ: 80×40×4mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.309参照