

プロファイル

## 160×80 ストラット プロファイル 軽量型

SPL16080N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)


SPL16080N-(必要長さ)mm

(最大4000mm)

RoHS



※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

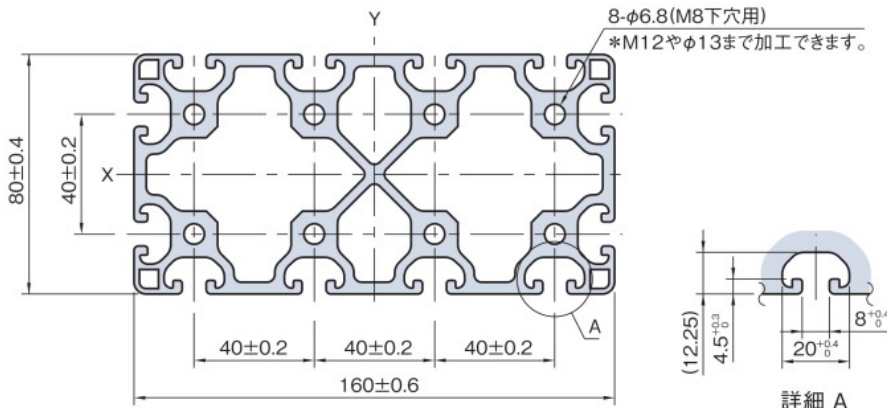

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	37.8cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:267.07cm <sup>4</sup> Iy:907.88cm <sup>4</sup>
質量	10.21kg/m

## 適用エンドキャップ

ECP16080



サイズ: 160×80×4mm  
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ: P.309参照

## 160×80 ストラット プロファイル

SPH16080N-3M

(定寸3000mm+切りしろ)


SPH16080N-(必要長さ)mm

(最大4000mm)

RoHS



※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

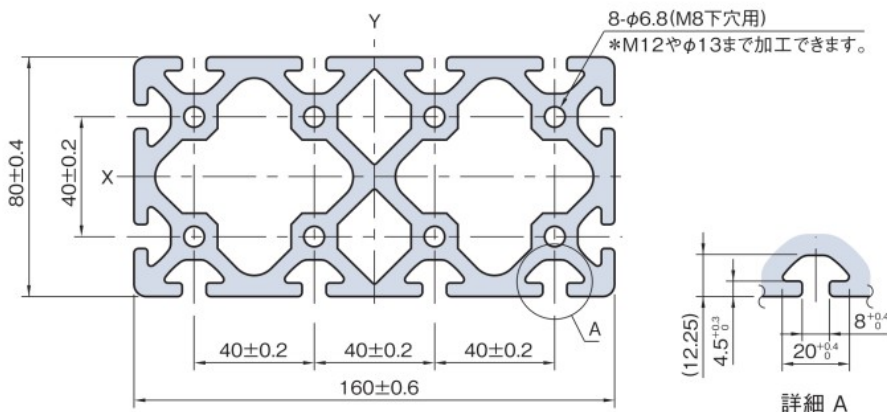

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	50.07cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:360.89cm <sup>4</sup> Iy:1228.33cm <sup>4</sup>
質量	13.52kg/m

## 適用エンドキャップ

ECP16080



サイズ: 160×80×4mm  
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)  
 ページ: P.309参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ