

プロファイル

エッジ プロファイル 6 15×8

L6-EPL158N-3M


(定寸3000mm+切りしろ)

L6-EPL158N-(必要長さ)mm


(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

RoHS

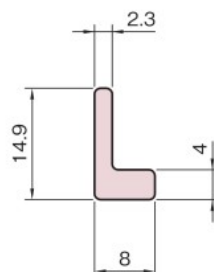

材質	A/ (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	0.56cm ²
断面2次モーメント	Ix:0.09cm ⁴ ly:0.16cm ⁴
質量	0.15kg/m

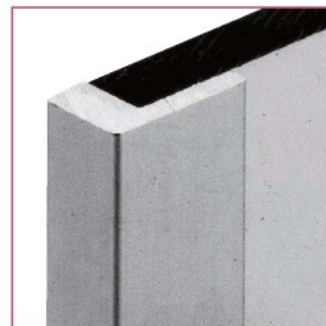

エッジ プロファイル 19×11.5

EPL1911N-3M


(定寸3000mm+切りしろ)

EPL1911N-(必要長さ)mm

(最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)

RoHS

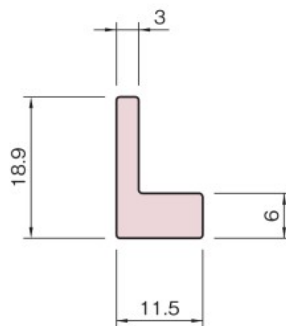

材質	A/ (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	1.14cm ²
断面2次モーメント	Ix:0.41cm ⁴ ly:0.13cm ⁴
質量	0.3kg/m



キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ