

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

イノアック

INOAC

日本

Foam Urethane(Sound Absorption Sheet)

発泡ウレタン吸音材“カームフレックスF-4LF”

同商品群
在庫数 148 アイテム

- 特長 ●空気振動の音を吸音します。 ●表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。
●厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途 ●周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。
仕様 ●燃焼性 UL94 HBF取得 ●使用温度範囲:-20~70℃ ●密度:23kg/m³(表面皮膜形成前)
●色:黒 材質 ●発泡ウレタン 製造国 ●日本

非粘着タイプ

粘着タイプ 仕様 ●片面粘着付

発注単位1枚									
(株)イノアックコーポレーション[129326]									
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	厚さ (mm)	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
836-3100	F-4LF-5	¥2,143	オープン	5	1000×1000	10	175	22(734)	
836-3101	F-4LF-10	¥3,800	オープン	10	1000×1000	10	350	32(291)	
836-3102	F-4LF-15	¥5,457	オープン	15	1000×1000	10	525	9(150)	
836-3103	F-4LF-20	¥7,100	オープン	20	1000×1000	10	700	17(131)	
836-3104	F-4LF-25	¥8,757	オープン	25	1000×1000	10	875	3(150)	
836-3105	F-4LF-30	¥10,414	オープン	30	1000×1000	10	1050	24(36)	
836-3106	F-4LF-35	¥12,071	オープン	35	1000×1000	10	1225	5(167)	
836-3107	F-4LF-40	¥13,714	オープン	40	1000×1000	10	1400	32(356)	

発注単位1枚									
(株)イノアックコーポレーション[129326]									
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	厚さ (mm)	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
836-3108	F-4LF-5N	¥2,943	オープン	5	1000×1000	10	425	57(73)	
836-3109	F-4LF-10N	¥4,586	オープン	10	1000×1000	10	600	61(157)	
836-3110	F-4LF-15N	¥6,243	オープン	15	1000×1000	10	775	30(231)	
836-3111	F-4LF-20N	¥7,900	オープン	20	1000×1000	10	950	88(238)	
836-3112	F-4LF-25N	¥9,557	オープン	25	1000×1000	10	1125	18(164)	
836-3113	F-4LF-30N	¥11,200	オープン	30	1000×1000	10	1300	38(181)	
836-3114	F-4LF-35N	¥12,857	オープン	35	1000×1000	10	1475	0(-)	
836-3115	F-4LF-40N	¥14,514	オープン	40	1000×1000	10	1650	30(116)	

☎商品のお問い合わせ:03-3492-9171 http://www.inoac.co.jp/

イノアック

INOAC

日本

Insulation Impact Absorbing Sheet

断熱材・衝撃吸収シート“フォレック”

同商品群
在庫数 148 アイテム

- 特長 ●無臭、低環境負荷のクリーン素材です。
●独立気泡による断熱性・保冷性に優れています。
●食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号相当)
用途 ●食品関連、資材・梱包関連、衣料品関連、情報機器関連。
仕様 ●使用温度範囲:-20~100℃ ●色:白
材質 ●発泡ポリプロピレン
製造国 ●日本

発注単位1巻									
(株)イノアックコーポレーション[129326]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	厚さ (mm)	幅×長さ (mm×m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
759-1225	LZ-2000-0.9	¥52,429	オープン	0.9	1200×100	1	6.5	1(50)	
759-1233	LZ-2000-1.8	¥71,429	オープン	1.8	1200×100	1	13.0	0(-)	

☎商品のお問い合わせ:03-3492-9171 http://www.inoac.co.jp/

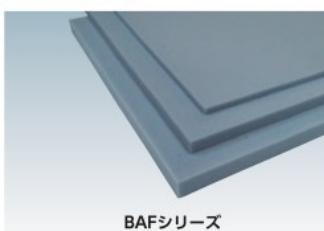
イノアック

INOAC

日本

Basotect®

メラミン樹脂素材“バンテクト®G+”

同商品群
在庫数 148 アイテム

- 特長 ●優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。
●耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
用途 ●防音・断熱対策。
仕様 ●使用温度範囲:0~150℃
材質 ●メラミン樹脂
製造国 ●ドイツ

注意
●表面に10mm以下の穴が空いていることがあります
が、性能上問題はありません。

発注単位1枚									
(株)イノアックコーポレーション[129326]									
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	色	厚さ (mm)	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
441-6899	BAF-10G	¥4,886	オープン	グレー	10	1200×1250	10	150	125(62)
441-6902	BAF-20G	¥8,743	オープン	グレー	20	1200×1250	10	300	63(97)
441-6911	BAF-30G	¥12,600	オープン	グレー	30	1200×1250	10	450	43(144)

☎商品のお問い合わせ:03-3492-9171 http://www.inoac.co.jp/

イノアック

INOAC

日本

Insulation Sheet

断熱材シート“Pure Cell”

同商品群
在庫数 148 アイテム

- 特長 ●無臭、低環境負荷のクリーン素材です。
●耐熱性・タック性(吸着)に優れています。
●微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。
●加工しやすいです。
用途 ●断熱対策。
仕様 ●使用温度範囲:-20~80℃
●色:白
材質 ●アクリルフォーム
製造国 ●日本

発注単位1巻									
(株)イノアックコーポレーション[129326]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	厚さ (mm)	幅×長さ (mm×m)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
759-0237	AS-200PM-450	¥114,286	オープン	1	450×30	1	162	1(-)	
759-0245	AS-200PM-900	¥228,571	オープン	1	900×30	1	324	0(-)	

☎商品のお問い合わせ:03-3492-9171 http://www.inoac.co.jp/

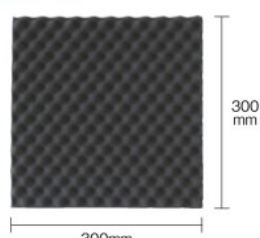
和気産業

WAKI

日本

Sound Absorbing Pad

吸音パッド

同商品群
在庫数 20 アイテム

- 特長 ●過度な反響音を低減します。
用途 ●車内のスピーカーのデッドニングに。
仕様 ●使用温度範囲:-60℃
●色:黒
材質 ●ウレタン
製造国 ●日本

発注単位1枚									
和気産業[916032]									
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	厚さ (mm)	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
★159-4692	WSD005	¥980	オープン	25	300×300	36	57	-	

☎商品のお問い合わせ:06-6723-9879 http://www.waki-diy.co.jp/

和気産業

WAKI

日本

Sound Absorbing Felt Roll

吸音フェルトロール

同商品群
在庫数 20 アイテム

- 特長 ●細かなノイズを吸収し、音がクリアに聴こえます。
用途 ●車内のスピーカーのデッドニングに。
仕様 ●色:茶
●粘着テープ付
材質 ●ポリエステル
●粘着部:アクリル系粘着剤
製造国 ●日本

発注単位1枚									
和気産業[916032]									
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	厚さ (mm)	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
★159-4694	WSD008	¥449	オープン	1	50×1000	200	25	-	
★159-4695	WSD009	¥796	オープン	1	100×1000	100	51	-	

☎商品のお問い合わせ:06-6723-9879 http://www.waki-diy.co.jp/

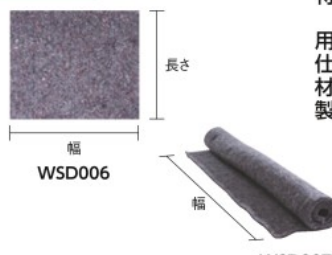
和気産業

WAKI

日本

Sound Absorbing Coarse Felt

吸音粗毛フェルト

同商品群
在庫数 20 アイテム

- 特長 ●細かなノイズを吸収し、音がクリアに聴こえます。
用途 ●車内のスピーカーのデッドニングに。
仕様 ●色:グレー
材質 ●フェルト
製造国 ●日本

発注単位1枚									
和気産業[916032]									
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	厚さ (mm)	幅×長さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
★159-4688	WSD006	¥939	オープン	8	400×450	40	177	-	
★159-4690	WSD007	¥2,347	オープン	8	910×910	12	865	-	

☎商品のお問い合わせ:06-6723-9879 http://www.waki-diy.co.jp/