


セキスイ



Softlon S

ソフトロン

New

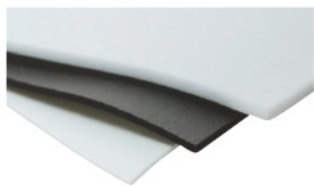

3002シリーズ(厚さ:2mm)

- 特長** ●100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性など優れた機能を発揮します。
- 用途** ●包装・梱包分野ではパッキン、合板梱包用緩衝材、電気製品、精密機器、工業部品、家具、コンテナなどの包装・緩衝・保護材、各種コーナーパッドに。  
●建築・土木分野では各種屋根材の断熱・防露・防水材、不陸調整材、土木建築用各種目地材、各種目地材、養生シート、道路・線路の凍結防止・噴泥防止材に。
- 仕様** ●使用温度範囲:~70℃  
●ポリエチレンに電子線を照射して、30倍まで加熱発泡させたシート状高発泡体。
- 材質** ●架橋発泡ポリエチレン
- 製造国** ●日本

発注単位5巻

メーカー直送 運賃別途

積水マテリアルソリューションズ㈱ [539535]

発注単位5巻

メーカー直送 運賃別途

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	入数(巻)	色	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)	発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	入数(巻)	色	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★240-9185	3002S10	¥8,680	オープン	5	白	2	1050×10000	2	-	★240-9188	3004S10	¥11,823	オープン	5	白	4	1050×10000	4	-
★240-9184	3002K10	¥8,680	オープン	5	黒	2	1000×10000	2	-	★240-9183	3004K10	¥11,823	オープン	5	黒	4	1050×10000	4	-
★240-9189	3003S10	¥10,000	オープン	5	白	3	1030×10000	3	-	★240-9190	3005S10	¥13,581	オープン	5	白	5	1030×10000	5	-
★240-9187	3003K10	¥10,000	オープン	5	黒	3	1000×10000	3	-	★240-9186	3005K10	¥13,581	オープン	5	黒	5	1050×10000	5	-

☎商品のお問い合わせ:03-6744-5783 <https://sekisuichemical-foam.com/>

ゴム素材

樹脂素材

金属素材

炭素繊維


セラミック  
素材

イノアック



Foam Polyethylene EVA

ポリエチレンシートEVAフォーム

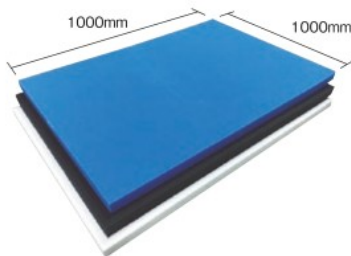同商品群  
在庫数 148  
アイテム

A-155シリーズ

- 特長** ●弾力があり緩衝材に適したフォームです。
- 用途** ●緩衝材に。
- 仕様** ●使用温度範囲:-20~70℃  
●断面化粧断ち加工済み
- 材質** ●ポリエチレンEVAフォーム(PEライト®)
- 製造国** ●日本

15倍発泡品 特長 ●EVAの15倍発泡品です。 ●弾性が高く独特の感触を持っています。

発注単位1枚

株式会社イノアックコーポレーション [129326]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
818-4130	A-155-05	¥3,143	オープン	白	5	1000×1000	1	350	36(1157)
818-4131	A-155-10	¥5,543	オープン	白	10	1000×1000	1	700	11(69)
818-4132	A-155-15	¥8,400	オープン	白	15	1000×1000	1	1050	2(50)
818-4133	A-155-20	¥8,643	オープン	白	20	1000×1000	1	1400	5(32)

12倍発泡品 特長 ●EVAの12倍発泡品です。

●適度なソフト感から各種雑貨用途に用いられています。

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
818-4126	A-122F-05	¥2,786	オープン	青	5	1000×1000	1	500	86(98)
818-4127	A-122F-10	¥4,829	オープン	青	10	1000×1000	1	1000	114(62)
818-4128	A-122F-15	¥7,357	オープン	青	15	1000×1000	1	1500	68(1175)
818-4129	A-122F-20	¥9,400	オープン	青	20	1000×1000	1	2000	42(108)

6倍発泡品 特長 ●EVAの6倍発泡品で高硬度品です。

●通い台車の緩衝材に使用されています。

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	厚さ(mm)	幅×長さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
818-4122	A-061HF-05	¥2,257	オープン	黒	5	1000×1000	1	750	100(72)
818-4123	A-061HF-10	¥3,786	オープン	黒	10	1000×1000	1	1500	125(44)
818-4124	A-061HF-15	¥5,786	オープン	黒	15	1000×1000	1	2250	36(110)
818-4125	A-061HF-20	¥7,300	オープン	黒	20	1000×1000	1	3000	30(89)

☎商品のお問い合わせ:03-3492-9171 <http://www.inoac.co.jp/>厳選 プロツール  
コレクションICHIOSHI AWARD  
REVIVAL

トラスコ中山株式会社

TRUSCO 日本のもつくりを応援する  
PRO TOOL MAGAZINE  
イオン2021

TRUSCO K1型抗菌塗装 高密度収納棚

レイアウト自在! 抗菌仕様のカスタマイズ収納棚

抗菌仕様と高密度収納を両立させた収納棚です。別売のトレーや引出しピンBOXを使えば収納効率がさらにUP。下段開放タイプなら台車などを格納することも可能です。自在にカスタマイズできるスチールラックです。



仕切りトレー(別売)

引出し式ピンBOX(別売)

TRUSCO  
K1型抗菌塗装  
高密度収納棚  
H1900×W1250×D475 5段

品番 K1-6445

発注コード 206-4737

メーカー希望小売価格  
税抜 ¥57,300 (1台)価格  
税抜 ¥49,114 (1台)K1-6445は下段開放  
タイプではありません。  
オレンジブック  
2022 8-3  
を参照ください