


軽くて錆びないアルミ芯金「ベーシックシリーズ」
アルミ芯金タイプ 固定金具付

TR-AWK型 / TU-AWK型

芯金		金具
铸铁	ナイロン樹脂	銅板
鋼板	樹脂	ステンレス (SU5304)
アルミ	ナイロン	ダクティル
ダクティル	フェノール	

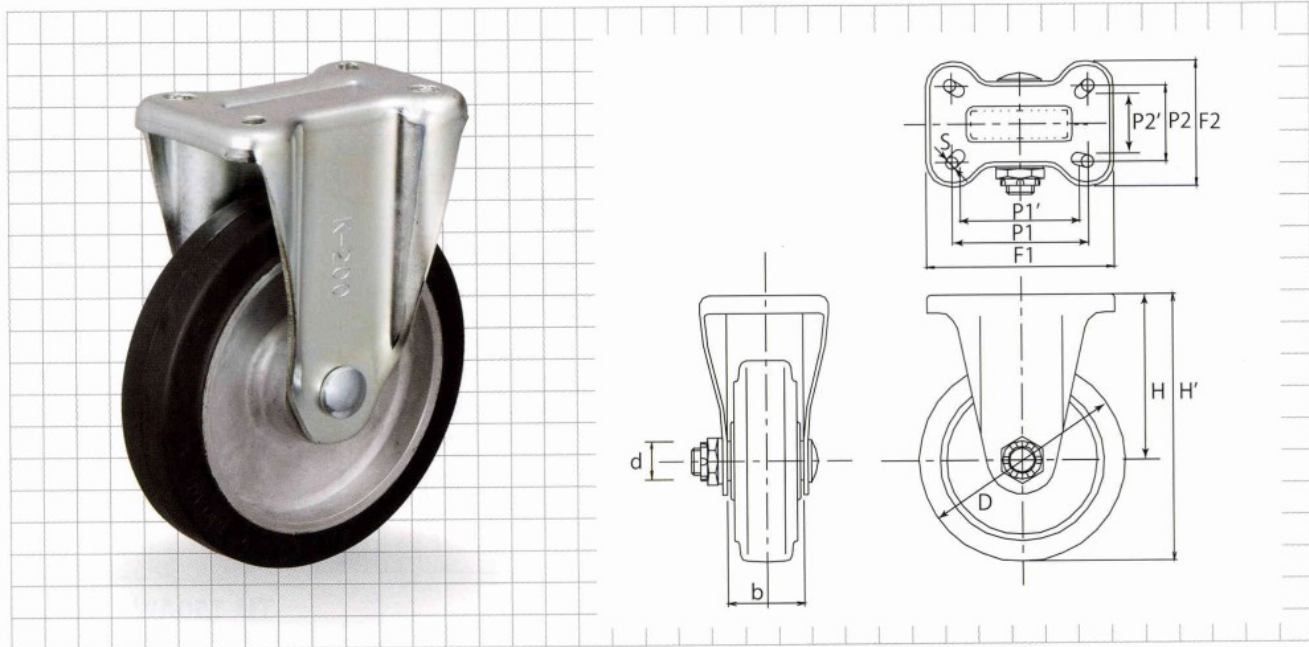

商品記号	車輪径	取付高	金具高	トッププレート	取付穴ピッチ	取付穴径	フォーク幅	シャフト径	最大荷重		ケース入数
	D	H'	H	F1/F2	P1/P2(P1'/P2')	S	b	d	N	kg	
ゴム車輪											
TR-100AWK	100	144	94	115/80	80/45 (75/40)	10.5	43	12/M10	1176	120	16
TR-130AWK	125	175	113	137/93	100/56 (95/53)	11.5	52	20/M16	1764	180	8
TR-150AWK	150	198	123	137/93	100/56 (95/53)	11.5	56	20	1960	200	6
TR-200AWK	200	250	150	151/102	112/63 (105/55)	11.5	56	20	2450	250	4
ウレタン車輪											
TU-100AWK	100	144	94	115/80	80/45 (75/40)	10.5	43	12/M10	1764	180	16
TU-150AWK	150	198	123	137/93	100/56 (95/53)	11.5	56	20	2940	300	6
TU-200AWK	200	250	150	151/102	112/63 (105/55)	11.5	56	20	3920	400	4

※ 商品記号と車輪径が異なります

使用車輪



TR-AW

→ P.42



TU-AW

→ P.42

牽引台車用キャスター

ご使用
いただく前に

▼中荷重用
キャスター

ゴム車輪
タイプ

ログラン車輪
タイプ

安全カバー付
タイプ

ログランTP車輪
タイプ

ステンレス
タイプ

低床用タイプ

牽引台車用
キャスター

低始動抵抗
キャスター

▼重荷重用
キャスター

エラストマー
車輪タイプ

ゴム車輪
タイプ

ナイロン車輪
タイプ

ログラン車輪
タイプ

ダクティル製芯金
ログラン車輪タイプ

▼高荷重用
キャスター

ナイロン車輪
タイプ

フェノール車輪
タイプ

▼特殊
キャスター

ナイロン双輪
車輪タイプ

駆動用ゴム車輪
タイプ

ニューマチック
車輪タイプ

その他製品