

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

適合本体は8-295ページに掲載

アイリスオーヤマ

Option for Metal Mini



日本

“メタルミニ”用オプションパーツ

同商品群
在庫数 298アイテム

製造国 ●中国

物品棚

軽量棚

軽中量棚

中量棚

落下・転倒
防止用品

重量棚

ステンレス
棚

パイプ棚

メッシュ棚

プラスチック
棚

金型
収納ラック

長尺物
保管棚

書架

用途別
ラック

パレット
ラック

移動棚

垂直式
回転ラック

自動倉庫

積層棚・
形鋼棚

植物工場
システム




MM-1500P
(ボール)



MM-30EPW
(延長ボール)



MTO-17TPP
(突っ張りボール)

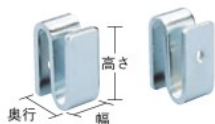

MM-2R
(コネクタ)
(2個入)



MM-40G
(メタルミニガイド)

- ボール** 特長 ●メタルミニ専用のボールです。
●お好きな高さでラックを作れます。
仕様 ●アジャスター:ねじサイズ1/4-20UNC
●パイプ径:19mm
材質 ●スチール ●表面処理:クロムメッキ仕上げ

発注単位1本

アイリスオーヤマ株式会社 [106046]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	支柱径×長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
359-8209	MM-300P	¥ 467	オープン	19× 300	8	190	1287(59)
513-4501	MM-415P	¥ 561	オープン	19× 415	8	225	695(124)
513-4510	MM-500P	¥ 591	オープン	19× 500	8	300	608(81)
513-4528	MM-550P	¥ 614	オープン	19× 550	8	330	273(114)
359-8225	MM-600P	¥ 651	オープン	19× 600	8	335	637(66)
513-4536	MM-720P	¥ 709	オープン	19× 720	8	420	696(109)
359-8233	MM-800P	¥ 763	オープン	19× 800	8	465	517(71)
513-4544	MM-875P	¥ 857	オープン	19× 875	8	506	227(184)
359-8241	MM-900P	¥ 837	オープン	19× 900	8	520	428(116)
513-4358	MM-1000P	¥ 959	オープン	19×1000	8	595	410(74)
513-4366	MM-1100P	¥ 996	オープン	19×1100	8	650	247(140)
359-8161	MM-1200P	¥1,057	オープン	19×1200	8	705	150(54)
513-4374	MM-1230P	¥1,131	オープン	19×1230	8	720	44(110)
513-4382	MM-1300P	¥1,157	オープン	19×1300	8	760	86(96)
513-4391	MM-1360P	¥1,194	オープン	19×1360	8	790	17(50)
513-4404	MM-1400P	¥1,229	オープン	19×1400	8	815	73(99)
513-4412	MM-1460P	¥1,291	オープン	19×1460	8	845	54(159)
359-8179	MM-1500P	¥1,316	オープン	19×1500	8	870	154(74)
513-4447	MM-1600P	¥1,339	オープン	19×1600	8	940	160(187)
513-4455	MM-1710P	¥1,427	オープン	19×1710	8	985	135(169)
359-8187	MM-1800P	¥1,524	オープン	19×1800	8	1050	258(137)
513-4463	MM-1900P	¥1,647	オープン	19×1900	8	1105	28(117)
513-4471	MM-2000P	¥1,671	オープン	19×2000	8	1160	56(72)
359-8195	MM-2100P	¥1,769	オープン	19×2100	8	1215	53(106)

- 延長ボール** 特長 ●メタルミニ専用の延長ボールセット(2本セット)です。
●ラックの高さを延長し、更に棚板を増やしたい時などに最適です。
仕様 ●2本セット
材質 ●スチール ●表面処理:クロムメッキ仕上げ

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	支柱径×長さ (mm)	セット入数 (本)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
404-7842	MM-30EPW	¥1,150	オープン	19×340	2	4	490	76(173)
404-7851	MM-45EPW	¥1,297	オープン	19×490	2	4	670	35(117)
404-7869	MM-60EPW	¥1,446	オープン	19×645	2	4	850	10(67)

- 突っ張りボール** 特長 ●メタルミニ専用のパーツです。
●メタルミニを天井に突っ張らせることができます。
仕様 ●パイプ径:19mm
●2本セット
材質 ●ボール:スチール
●表面処理:クロムメッキ仕上げ
●アジャスター:ABS樹脂・ナイロン



注意

●足がキャスターの場合は使用不可、足を別売りのアジャスターに替えた場合にご使用ください。

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	幅×奥行×高さ (mm)	セット入数 (本)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
404-8008	MTO-17TPP	¥1,887	オープン	44×48×1090	2	4	820	60(90)

- コネクタ** 特長 ●メタルミニ専用のコネクタです。
●棚板の連結に使用します。
仕様 ●厚さ:3mm
材質 ●スチール ●表面処理:クロムメッキ仕上げ

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	幅×奥行×高さ (mm)	袋入数 (個)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
404-7991	MM-2R	¥366	オープン	16×23×35	2	20	70	52(45)

- メタルミニガイド** 特長 ●メタルミニ専用のガイドです。 ●収納物の落下を防止します。
材質 ●スチール ●表面処理:クロムメッキ仕上げ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
513-4498	MM-40G	¥586	オープン	400×15×110	20	250	175(89)

商品のお問い合わせ:0120-211-299 http://www.irishyama.co.jp/